

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

法兰式外壳 D7，带单锁扣，标识材料: PA，保护盖板材料: PA，电缆出线: 1，直头，M20，高度: 60.5 mm，电缆密封: 带，保护盖: 是，标准，用于针式插芯



商业数据

订货号	1419263
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7APD
产品关键代码	AF7APD
目录页面	页码516 (C-2-2019)
GTIN	4055626160146
单件重量 (含包装)	35.5 g
单件重量 (不含包装)	35.5 g
原产地	CN

技术数据

说明

概述	适用HC-A03 , A04 , D07 , D08 , Q02 , Q03 , Q04 , Q05 , Q07 , Q12系列插芯
----	--

产品属性

产品类型	带锁扣的外壳
外壳类型	法兰式外壳
产品系列	HC-STA-D07
应用	标准
类型	D7
出线口编号	1
螺钉连接类型	M20
保护盖	是
屏蔽	无
电缆出口	直头
Pg螺钉连接	带

尺寸

尺寸图	
宽度	26.5 mm
高度	60.5 mm
长度	26.5 mm

材料规格

阻燃等级 , 符合UL 94	V0 (外壳) V0 (互锁) V0 (保护盖)
外壳材料	PA
保护盖板材料	PA
锁扣材料	PA

机械特性

机械参数	
螺钉连接类型	M20
锁紧类型	锁扣

电缆/电线

电缆外径	4 mm ... 10 mm
------	----------------

连接数据

电缆外径	4 mm ... 10 mm
------	----------------


环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP66 (已插入或带已锁定的保护盖)
冲击强度	IK06
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

图纸

尺寸图

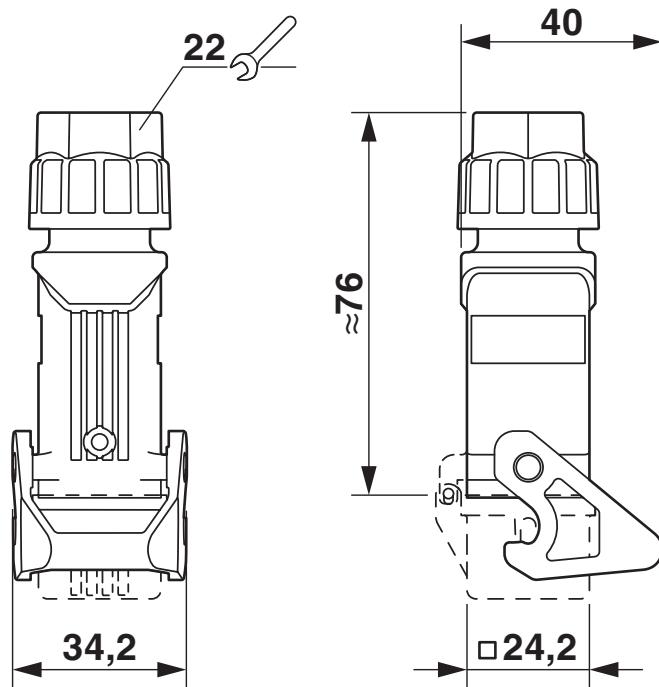

尺寸图

1419263

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419263>

认证

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419263>

DNV

认证ID: TAE000037S



cULus认证

认证ID: E468743

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn