
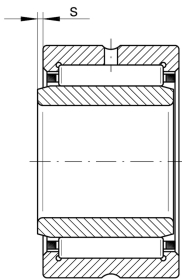


NKIS17

Roulement à aiguilles

Roulement à aiguilles NKIS, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords

Information technique

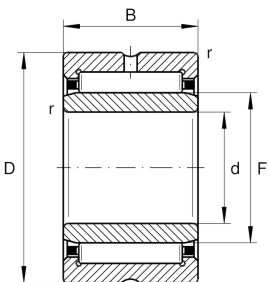

Votre alternative produit actuelle

Cage	Norme	
jeu radial	CN (Group N)	Normal internal clearance
revêtement	Sans	

dimensions principale & données de performance

d	17 mm	Alésage
D	37 mm	Diamètre extérieur
B	20 mm	Largeur
C _r	26.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	31.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	4.400 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	17.200 1/min	Limiting speed
n _{gr}	8.800 1/min	Vitesse de base
m	102,7 g	Poids

Dimensions

F	24 mm	Diamètre de piste bague intérieure
r _{min}	0,6 mm	Dimension minimum de chanfrein
s	0,5 mm	Déplacement axial

Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.



Caractéristiques



Effort radial



Lubrification à la graisse



Lubrification à l'huile



Ouvert



Faible encombrement