

ZETA

4688FTP200P63 TFR

EAN 4031582386295

Roulette fixe, Chape en acier, renforcé, Axe de roue boulonné, Fixation à platine.

Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Fiche technique

Diamètre de roue	200 mm
Largeur de bandage	50 mm
Dimension de platine	137 x 105 mm
Distance entre axe	105 x 80/74 mm
Diamètre des trous	11 mm
Hauteur	240 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12532
Poids	2.652 kg
Dureté du bandage	Shore A 92
Capacité de charge dynamique	800 kg
Capacité de charge statique	1600 kg

Dimensions

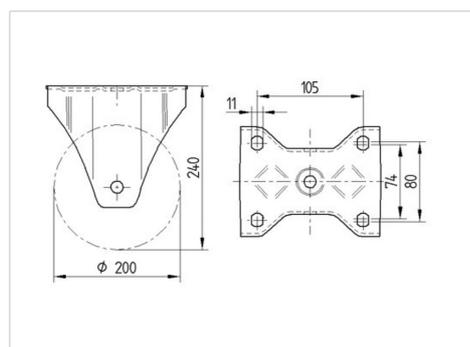

Avantages at a glance

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation.	● ● ● ○ ○

ZETA

4688FTP200P63 TFR

EAN 4031582386295



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

