


操作器

704.075.21

分销方
Rs-online

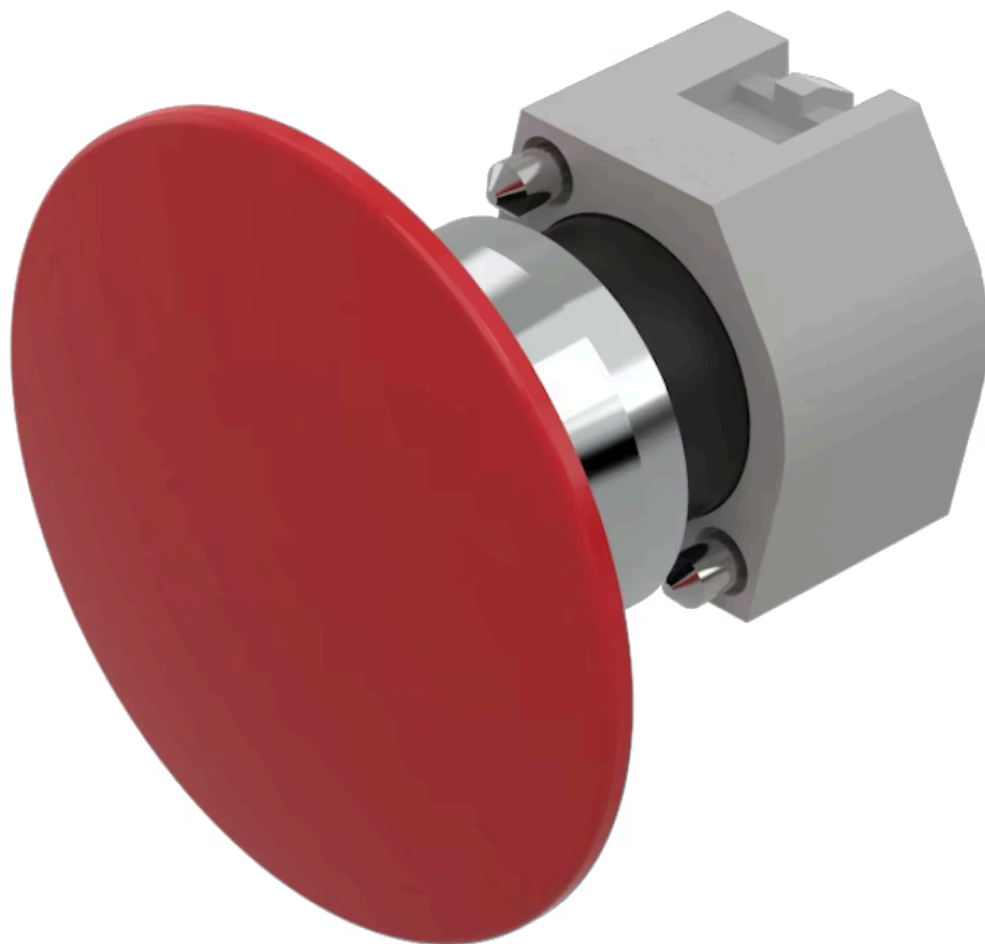

<https://rs-online.eao.com/component/704.075.2...>

您的产品:



704.075.21 操作器

正面

正面尺寸:	Ø 60 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	铝原色
前挡圈材质:	铝

安装

设计:	凸起的
安装类型:	面板安装

操作

灯罩颜色:	红色
灯罩材质:	铝
灯罩发光:	不发光的
灯罩形状:	蘑菇头
灯罩透明度:	不透明

机械特性

开关动作:	自锁
机械寿命:	≤ 3 百万次
重量:	0.033 kg

证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

其他

简述: 操作器, Ø 60 mm, 蘑菇头, 不发光的, 红色, 铝, 不透明, 圆形, 铝原色, 铝, 阳极氧化, 自锁


外壳颜色: 灰色

外壳材质: 塑料


提示: 最多可安装3个开关元件

最大开关单元的数量: 3

接线图:

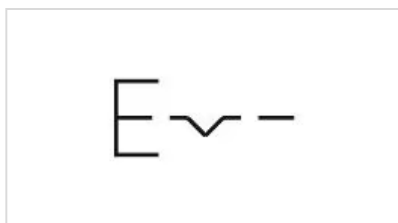


安装开孔:

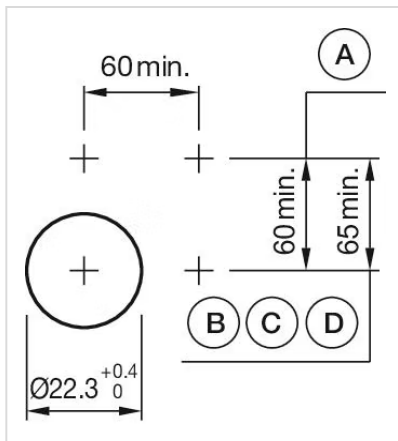

- A = 螺钉端子
- B = 推入式端子
- C = 插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm
- D = 双插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm

外形尺寸:

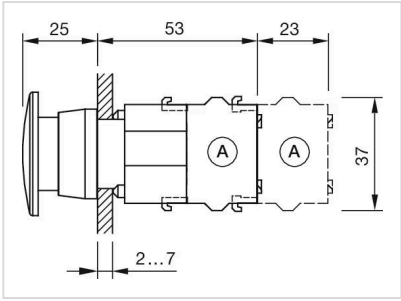

A = 螺钉端子