

Marcado de cables



Etiquetas autolaminadas

- Presenta una zona transparente no imprimible que envuelve el cable y actúa como sobrelaminado del texto impreso.
- Ofrece una resistencia superior a las abrasiones, la suciedad, los aceites, los disolventes y el agua.

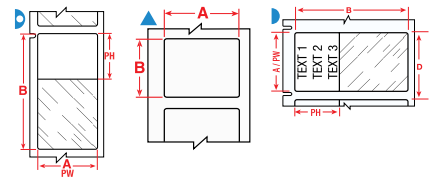


Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Área imprimible PW (mm)	Área imprimible PH (mm)	Repetición vertical D (mm)	Min. diámetro del cable (mm)	Max. diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
B-427: Vinilo autolaminado												
▶	PTL-10-427	Blanco/Transparente	6,35	19,05	6,35	9,53	9,53	2,00	3,00	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-10-427-YL	Amarillo/Transparente	6,35	19,05	6,35	9,53	9,53	2,00	3,00	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▲	PTL-28-427	Blanco/Transparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	4,00	8,10	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-28-427-YL	Amarillo/Transparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	4,00	8,10	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-28-427-OR	Naranja/Transparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	4,00	8,10	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-28-427-GN	Verde/Transparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	4,00	8,10	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-28-427-GY	Gris/Transparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	4,00	8,10	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-28-427-PL	Violeta/Transparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	4,00	8,10	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-28-427-BL	Azul/Transparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	4,00	8,10	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-28-427-BR	Marrón/Transparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	4,00	8,10	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-28-427-RD	Rojo/Transparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	4,00	8,10	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-11-427	Blanco/Transparente	12,70	19,05	12,70	9,53	15,87	2,70	3,03	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-11-427-YL	Amarillo/Transparente	12,70	19,05	12,70	9,53	15,87	2,70	3,03	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	BM71-11-427	Blanco/Transparente	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	2,00	3,00	5000	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-17-427	Blanco/Transparente	12,70	25,40	12,70	9,53	15,87	3,00	5,05	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-17-427-YL	Amarillo/Transparente	12,70	25,40	12,70	9,53	15,87	3,00	5,05	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	BM71-17-427	Blanco/Transparente	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	2,70	5,10	5000	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-102-427	Blanco/Transparente	12,70	31,75	12,70	9,53	34,93	3,40	7,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-29-427	Blanco/Transparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-29-427-YL	Amarillo/Transparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-29-427-OR	Naranja/Transparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-29-427-GN	Verde/Transparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-29-427-GY	Gris/Transparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-29-427-PL	Violeta/Transparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-29-427-BL	Azul/Transparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-29-427-BR	Marrón/Transparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-29-427-RD	Rojo/Transparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	BM71-29-427	Blanco/Transparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	5000	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-18-427	Blanco/Transparente	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,70	5,05	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-18-427-YL	Amarillo/Transparente	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,70	5,05	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	BM71-18-427	Blanco/Transparente	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,70	5,10	2500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-30-427	Blanco/Transparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-30-427-YL	Amarillo/Transparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-30-427-GN	Verde/Transparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-30-427-GY	Gris/Transparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-30-427-PL	Violeta/Transparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-30-427-BL	Azul/Transparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-30-427-BR	Marrón/Transparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-30-427-RD	Rojo/Transparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	BM71-30-427	Blanco/Transparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	2500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-96-427	Blanco/Transparente	25,40	19,05	25,40	9,53	28,57	2,70	5,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-19-427	Blanco/Transparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-19-427-YL	Amarillo/Transparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-19-427-OR	Naranja/Transparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-19-427-GR	Verde/Transparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel. *Las referencias de pedido que acaban con «AW» indican que son etiquetas totalmente blancas sin ninguna zona transparente. >>>

Aplice el área impresa a su cable.

Envuelva la zona transparente alrededor del cable, cubriendo el área impresa.

Una vez aplicado, el laminado transparente protegerá su leyenda durante años.

Etiquetas autolaminadas (continuación)

Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Área imprimible PW (mm)	Área imprimible PH (mm)	Repetición vertical D (mm)	Min. diámetro del cable (mm)	Max. diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
▶	PTL-19-427-GY	Gris/Transparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-19-427-PL	Violeta/Transparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-19-427-BL	Azul/Transparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-19-427-BR	Marrón/Transparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-19-427-RD	Rojo/Transparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	BM71-19-427	Blanco/Transparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,70	5,10	2500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-103-427	Blanco/Transparente	25,40	31,75	25,40	12,70	34,93	3,40	6,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-31-427	Blanco/Transparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-31-427-YL	Amarillo/Transparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-31-427-OR	Naranja/Transparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-31-427-GR	Verde/Transparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-31-427-GY	Gris/Transparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-31-427-PL	Violeta/Transparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-31-427-BL	Azul/Transparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-31-427-BR	Marrón/Transparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-31-427-RD	Rojo/Transparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	BM71-31-427	Blanco/Transparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	2500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-21-427	Blanco/Transparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-21-427-YL	Amarillo/Transparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-21-427-OR	Naranja/Transparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-21-427-GN	Verde/Transparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-21-427-GY	Gris/Transparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-21-427-PL	Violeta/Transparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-21-427-BL	Azul/Transparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-21-427-BR	Marrón/Transparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-21-427-RD	Rojo/Transparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	BM71-21-427	Blanco/Transparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	1000	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-75-427	Blanco/Transparente	25,40	66,68	25,40	25,40	69,85	7,10	13,10	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
★	PTL-64-427	Blanco/Transparente	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,10	18,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
★	BM71-64-427	Blanco/Transparente	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,10	18,20	1000	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-23-427	Blanco/Transparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-23-427-YL	Amarillo/Transparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-23-427-OR	Naranja/Transparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-23-427-GR	Verde/Transparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-23-427-GY	Gris/Transparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-23-427-PL	Violeta/Transparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-23-427-BL	Azul/Transparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-23-427-BR	Marrón/Transparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-23-427-RD	Rojo/Transparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	BM71-23-427	Blanco/Transparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	1000	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▲	PTL-105-427-AW	Blanco	27,94	6,35	27,94	6,35	9,53	-	-	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▲	PTL-106-427	Blanco/Transparente	38,10	**	12,70	-	-	4,00	8,10	1	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-30-427-OR	Naranja/Transparente	38,10	19,05	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▲	PTL-30-427AW	Blanco	38,10	19,05	38,10	19,05	22,23	4,00	8,00	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-104-427	Blanco/Transparente	38,10	25,40	38,10	9,53	28,57	2,70	5,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-32-427	Blanco/Transparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-32-427-YL	Amarillo/Transparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-32-427-OR	Naranja/Transparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-32-427-GN	Verde/Transparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-32-427-GY	Gris/Transparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-32-427-PL	Violeta/Transparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-32-427-BL	Azul/Transparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-32-427-BR	Marrón/Transparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-32-427-RD	Rojo/Transparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	BM71-32-427	Blanco/Transparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	1000	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-33-427	Blanco/Transparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-33-427-YL	Amarillo/Transparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-33-427-OR	Naranja/Transparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-33-427-GN	Verde/Transparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-33-427-GY	Gris/Transparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-33-427-PL	Violeta/Transparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel. *Las referencias de pedido que acaben con «AW» indican que son etiquetas totalmente blancas sin ninguna zona transparente. **PTL-106-427: material continuo, longitud 15,24 m.

>>

Marcado de cables



Etiquetas autolaminadas (continuación)

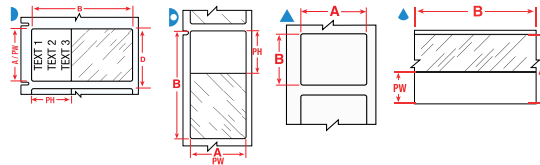


Diagrama	Referencia	Color	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Área imprimible PW (mm)	Área imprimible PH (mm)	Repetición vertical D (mm)	Min. diámetro del cable (mm)	Max. diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
▶	PTL-33-427-BL	Azul/Transparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-33-427-BR	Marrón/Transparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-33-427-RD	Rojo/Transparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-109-427	Blanco/Transparente	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	12,12	20,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	BM71-33-427	Blanco/Transparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	BM71-109-427	Blanco/Transparente	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	10,80	20,20	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-34-427	Blanco/Transparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-34-427-YL	Amarillo/Transparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-34-427-OR	Naranja/Transparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-34-427-GR	Verde/Transparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-34-427-GY	Gris/Transparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-34-427-PL	Violeta/Transparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-34-427-BL	Azul/Transparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-34-427-BR	Marrón/Transparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-34-427-RD	Rojo/Transparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	BM71-34-427	Blanco/Transparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-87-427	Blanco/Transparente	44,45	25,40	44,45	9,53	28,57	2,70	5,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-88-427	Blanco/Transparente	44,45	38,10	44,45	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▲	PTL-78-427-AW	Blanco	48,26	25,40	48,26	25,40	28,58	-	-	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-66-427	Blanco/Transparente	49,28	80,00	49,28	25,40	83,57	8,50	17,40	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-107-427	Blanco/Transparente	50,80	38,10	50,80	12,70	53,97	4,00	8,10	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	BM71-107-427	Blanco/Transparente	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	4,00	8,10	1000	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-74-427	Blanco/Transparente	55,88	12,70	12,70	19,05	60,33	5,90	11,70	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
B-642: Fluoruro de polivinilo												
▶	PTL-19-642	Blanco/Transparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,57	2,70	2,03	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-31-642	Blanco/Transparente	25,40	38,10	25,40	12,70	41,27	4,00	2,03	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
▶	PTL-21-642	Blanco/Transparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	2,03	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71

Las referencias de pedidos que empiezan con la letra «B» indican rollos a granel. *Las referencias de pedido que acaben con «AW» indican que son etiquetas totalmente blancas sin ninguna zona transparente.