

## CARACTERISTIQUES

- DVI mâle à VGA femelle
- Max. Résolution 1920 x 1200

# Adaptateur DVI M / VGA F de RS Pro

RS code commande : 790-3919



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

## Description du produit

*Vous voulez brancher votre nouvel écran TFT avec câble DVI à votre PC qui ne dispose que d'un port VGA ? Ou alors vous venez d'acquérir une nouvelle carte graphique avec connecteur DVI mais avez toujours votre vieil écran avec connecteur VGA ? Dans ces cas, vous avez besoin de nos adaptateurs DVI/VGA!*


- *Pour la connexion d'un écran VGA à une carte graphique DVI*
- *Adaptateur avec HD15 femelle sur DVI-I mâle*

## Caractéristiques

<b>Connecteur A</b>	DVI mâle
<b>Connecteur A Sexe</b>	Mâle
<b>Type A de connecteur</b>	DVI-D 24+1
<b>Connecteur B</b>	VGA HD15 femelle
<b>Connecteur B Sexe</b>	Femelle
<b>Type de connecteur B.</b>	HD D-Sub 15 pôles (HD-15), VGA
<b>Résolution maximale</b>	1920 x 1200 @60Hz
<b>Couleur</b>	Noir

## Spécifications mécaniques

<b>Poids</b>	37 g
--------------	------

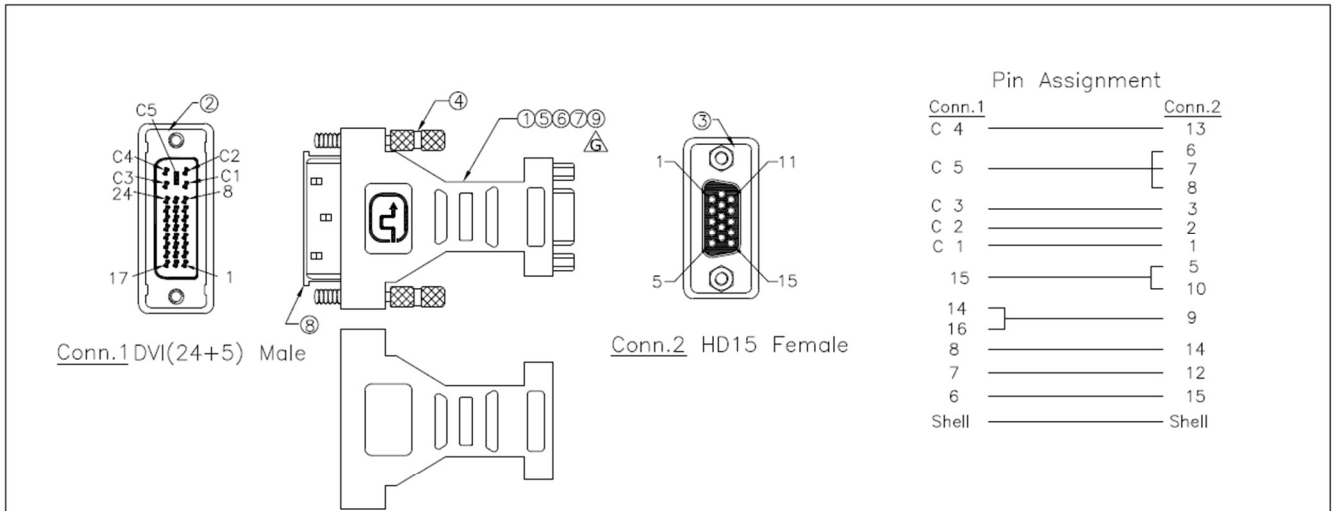

⑨	W=42MM 18u Copper	0.085	M						
⑧	DVI Transparent Dust Cover	1	pcs						
⑦	Outside Molding:45P PVC Black	25	g						
⑥	Inside Molding:PE	5	g						
⑤	UL1007 28AWG TS L=52MM Strip:2*2MM	1	pcs						
④	Metal Screw #4-40UNC 2*23MM Nickel Plated	2	pcs						
③	HD15 Female W/ NUT Insulation Black,Shell Gold Plated	1	pcs						
②	DVI(24+5) Male Insulation Black Shell Gold Plated	1	pcs						
①	UL1007 28AWG TS L=45MM Strip:2*2MM	11	pcs						
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	UNIT	APPD BY					
				TOLERANCE		INCHES		M/M	
				.X	.015	.30	TITLE:		
				.XX	.010	.10	ROLINE DVI-VGA Adapter, DVI M - HD15 F		
				.XXX	.005	.05	CUSTOMER :		
							ITEM NO.		12.03.3105
				CHECK BY			SCALE	NONE	DRAWING NO.:
				APPD BY			UNIT	MM	CA1790081
							DATE	22.03.07	REV. A1
									1/1