

RUOTA Q 150X55/60 FP SPG P60

Rad Serie Q

Gusseisen Rad, Lagerung abgeschirmte Rillekugellager, Gleitlager.
Gleitlager.


Gehäuse-Serie P60

Schwerlast Gehaeuse Serie P60 Doppelkugelrunde und Kugelbahnen
aus gehaertetem Stahlblech, wasserdich tung. Finish: verzinkt.



Technische Daten

Raddurchmesser	D	150 mm
Laufbreite	E	55,0 mm
Achsloch-Durchmesser	d	20 mm
Artikelgewicht		5,630 kg
Nabenlänge	L	60 mm
Gesamtbauhöhe	H	203 mm
Platte-Außenmaße	AxB	135x110 mm
Lochabstand	axb	105x75 mm
Lochabstand	axb	105x80 mm
Durchmesser der Befestigungsschraube	g	M12
Ausladung	F	64 mm
Gabelbreite	U	60 mm
Tragfähigkeit		850 kg

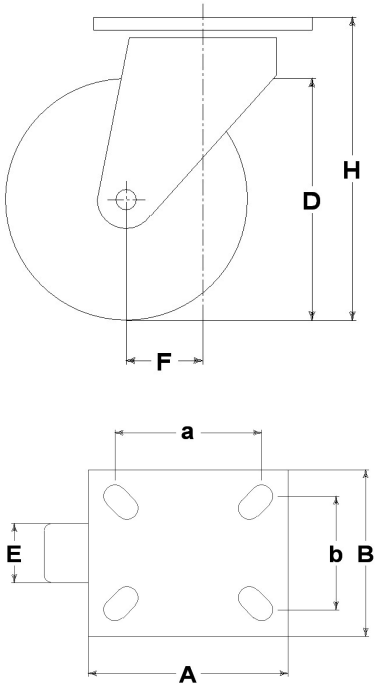

Artikel miteinander in Beziehung

Ersatzrad: [1012](#)
Ausführung mit Fußschutz: [1072PP](#)

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN / EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Die angeführten Texte und der komplette Katalog in der neusten aktualisierten Version stehen in unserem Web-Site zur Verfügung www.lagspa.it. Die aufgeführten Maße, Beschreibungen, Merkmale und Abbildungen sind rein hinweisend und können jederzeit, ohne Vorankündigung verändert werden. Die abgebildeten Produkte sind nicht unbedingt im Lager verfügbar und verpflichten uns nicht zu ihrer Lieferung. Die von uns durchgeführten Abnahmeprüfungen beziehen sich auf Originalprodukte mit Originalzubehör: das teilweise Ersetzen einer Komponente durch andersartige Teile kann die Ergebnisse beeinträchtigen und läßt jede Garantie automatisch verfallen. Für Sonderanwendungen wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst (sales@lagspa.it).