


产品参数表

规格

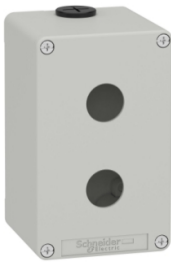

灰色空按钮盒, 2个Ø22开孔, 80 x 130 x 77

XAPD2502

主要信息

产品系列	Harmony XAP
产品类型	压铸空按钮盒
产品短名	XAPD
电机类型	用于直径22 mm 的控制和信令单元
产品前板尺寸	80 x 130 mm
可用深度	74.5 mm
开孔数	2 开孔
机柜基座颜色	灰色 (RAL 7035)
封面颜色	灰色 (RAL 7035)
材料	压铸锌
每件单独销售数量	1
IP 保护等级	"IP65" 符合 EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP66 符合 EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP69 符合 EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

补充信息

导轨排数 (垂直)	1
导轨排数 (水平)	2
断路器尺寸	Ø 22 mm
控制盒类型	金属
电缆进线孔	2 电缆套 符合 ISO
螺纹类型	M20 x 1.5
CAD 总宽度	80 mm
CAD 总高度	130 mm
CAD 总深度	77 mm
净重	0.81 kg

环境

保护处理	TC
贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-25...70 °C
电击保护级别	级别 I conforming to IEC 61140

免责声明：本文档不代替或不用于确定适用于特定使用情况的产品的适用性或可靠性

防护等级	UL type 4 符合 UL 50 E UL type 4X 符合 UL 50 E
IK 保护等级	IK07 符合 IEC 62262
化学制剂电阻	Special treatment can be obtained on request
产品认证	UL cULus EAC

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	8.500 cm
包装1：宽度	9.500 cm
包装1：长度	15.500 cm
包装重量	1.016 kg
包装2：包装单位类型	S03
包装2：包装单位数量	12
包装2：高度	30.000 cm
包装2：宽度	30.000 cm
包装2：长度	40.000 cm
包装2：毛重	12.599 kg
包装3：包装单位类型	P06
包装3：包装单位数量	96
包装3：高度	75.000 cm
包装3：宽度	80.000 cm
包装3：长度	60.000 cm
包装3：毛重	108.792 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	8
产品环境概况(PEP)	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	是
欧盟ROHS指令	主动合规性（超出欧盟 RoHS 法定范围的产品）
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	无需具体的回收操作
回收	不支持

Image of product / Alternate images

Alternative

