


**Axiale Ø 2 mm-Stecker**

**SLS2-S**




**In-line Ø 2 mm Plugs**

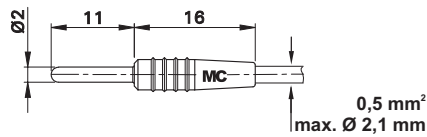

Axialer, starrer Ø 2 mm-Stecker für die Selbstmontage von Messleitungen. **Lötanschluss.**

In-line Ø 2 mm rigid plug for self-assembly of test leads. **Solder connection.**

**Fiches Ø 2 mm droites**

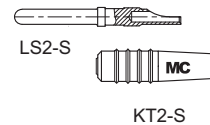


MA 132

Fiche rigide Ø 2 mm droite, destinée à la confection de cordons de mesure. **Raccord à souder.**


Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpftülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
SLS2-S	22.2609-*	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / max. 10 A	KT2-S, 22.2010-* / LS2-S, 22.1002	Au	21 22 23 24 25 26 27 28 29

**SLS2-S/A**

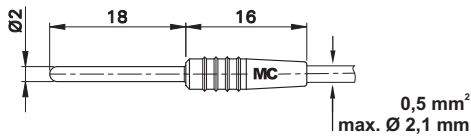

Axialer, starrer Ø 2 mm-Stecker für die Selbstmontage von Messleitungen. **Lötanschluss.**

In-line Ø 2 mm rigid plug for self-assembly of test leads. **Solder connection.**

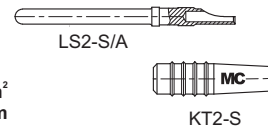


MA 132

Fiche rigide Ø 2 mm droite, destinée à la confection de cordons de mesure. **Raccord à souder.**


Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpftülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
SLS2-S/A	22.2610-*	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / max. 10 A	KT2-S, 22.2010-* / LS2-S/A, 22.5103	Au	21 22 23 24 25 26 27 28 29

**SLS205-U**

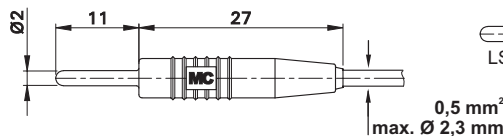

Axialer, starrer Ø 2 mm-Stecker für die Selbstmontage von Messleitungen. Weiche Isoliertülle. **Lötanschluss.**

In-line Ø 2 mm rigid plug for self-assembly of test leads. Soft insulator. **Solder connection.**

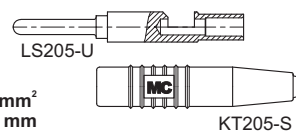


MA 137

Fiche rigide Ø 2 mm droite, destinée à la confection de cordons de mesure. Manchon isolant souple. **Raccord à souder.**


Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpftülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
SLS205-U	22.2608-*	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / max. 10 A	KT205-S, 22.2360-* / LS205-U, 22.1041	Au	21 22 23

**SLS205-S**

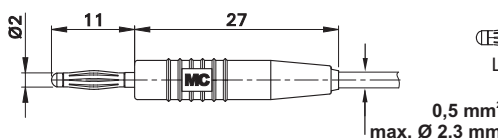

Axialer Ø 2 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Weiche Isoliertülle. **Lötanschluss.**

In-line Ø 2 mm plug with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. Soft insulator. **Solder connection.**

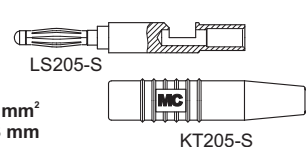

MA 137

Fiche à lamelles Ø 2 mm droite, destinée à la confection de cordons de mesure. Manchon isolant souple. **Raccord à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpftülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
SLS205-S	22.2620-*	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / max. 10 A	KT205-S, 22.2360-* / LS205-S, 22.1040	Au	21 22 23