

FI / Personenschutz Steckdosenleiste 4-fach mit Schalter (Typ E)

Art-Nr.: 0221x02042301 (1,5 m Zul.) | 0221x02042303 (3 m Zul.)


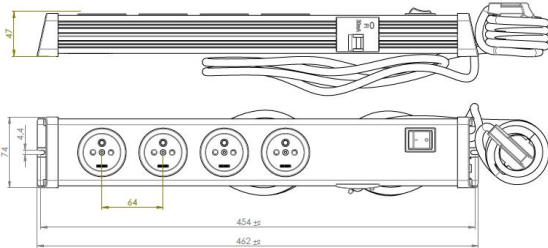


- Robustes Kunststoffprofil, grau
- Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund
- Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm
- 1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker (optional mit 3 m Zuleitung)
- Personenschutz durch FI Schutzschalter 30mA
- Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters
- Endkappe mit Befestigungsmöglichkeit



FI / Personenschutz Steckdosenleiste 4-fach mit Schalter (Typ E)

Technische Daten

3.600 W Leistung	230 V ~ (+/-10%) / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
<p>Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm² Stecker: CEE 7/7 Stecker, abgewinkelt Typ EF Steckdosen: Schutzkontakt Typ E (Mittenschutz) Schalter: 2-polig, beleuchtet Energieverbrauch Schalter: < 0,5 W Personenschutz: FI-Schutzschalter (30 mA) Schutzart: IP20</p>		
 <p>(Abbildung ähnlich)</p>		
<p>Art.-Nr. 0221x02042301 (1,5 m Zul.) EAN 4012096004974 VPE 10 Art.-Nr. 0221x02042303 (3 m Zul.) EAN 4012096012276 VPE 10</p>		<p>462 x 74 x 47 mm Abmessung (L x B x H) 454 mm Befestigungsmaß X</p>