

ハウジング - HC-B 24-AMQ - 1771927


このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



HEAVYCONパネル取付けベースB24、ダブルロッキングラッチ付き、高さ29 mm、平型ガスケット付き



基本情報

梱包	10 pc
GTIN	 4 017918 036607
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	140.43 g
関税	85389099
生産国	ドイツ

技術データ

寸法

高さ	29 mm
幅	43 mm
長さ	140 mm
組立カットアウト長さ	113 mm
組立カットアウト幅	35 mm

環境条件

ハウジングの保護等級 (IP)	IP65
使用周囲温度	-40 °C ... 125 °C

その他

注記	コンタクトインサートHC-B24、BB46、BBB64、D64、DD108、M用
タイプ	B24
ハウジングの型式	パネル取付けベース
ロッキングタイプ	ダブルロッキングラッチ付き
トルク	1.5 Nm ... 2 Nm (ネジ取付け)
ネジ接続式	なし
ハウジングの材質	アルミ ダイカスト

ハウジング - HC-B 24-AMQ - 1771927

技術データ

その他

ハウジング表面材質	パウダーコート、灰色
ロック材料	ステンレス、ハンドル：PA
グリッブボディインターロック材質	PA

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

認証

認証

認証

EAC

防爆認証

提出した認証

ハウジング - HC-B 24-AMQ - 1771927


認証

認証の詳細

EAC


図面

外形寸法

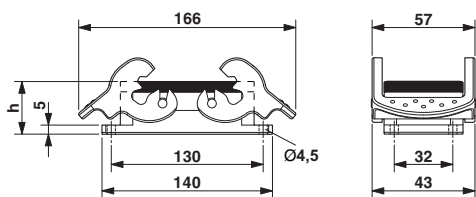

寸法図

外形寸法

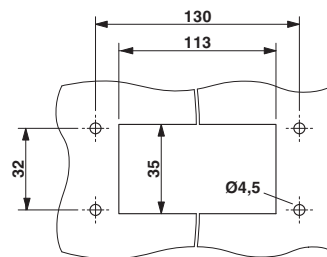

パネル加工図