


Einpressbuchse EB4-A...

Isoliert, starr, Ø 4 mm. Messingdrehteil. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Vernickelte und vergoldete Version.

Anschluss: Rundstecker Ø 1,9 mm.


EB4-A

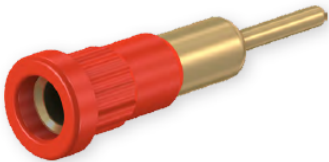

Press-in Socket EB4-A...

Insulated, Ø 4 mm, rigid. Machined brass. The socket is pressed into predrilled panels of plastic, metal etc. Nickel-plated and gold-plated versions available.

Round connecting pin Ø 1.9 mm.

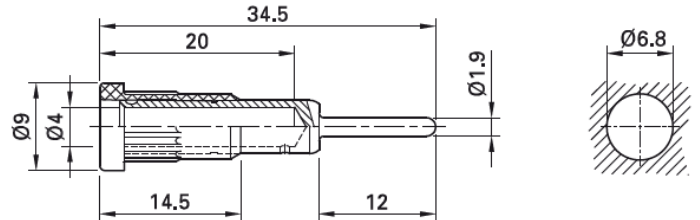

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	*Farben *Colours										
EB4-A	23.1014-*	30 VAC / 25 A 60 VDC / 25 A	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">Au</div> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">20</td> <td style="background-color: #ff0000;">21</td> <td style="background-color: #ff00ff;">22</td> <td style="background-color: #0000ff;">23</td> <td style="background-color: #ffff00;">24</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00ff00;">25</td> <td style="background-color: #ff00ff;">26</td> <td style="background-color: #ff00ff;">27</td> <td style="background-color: #ff00ff;">28</td> <td style="background-color: #ff00ff;">29</td> </tr> </table> </div>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24									
25	26	27	28	29									