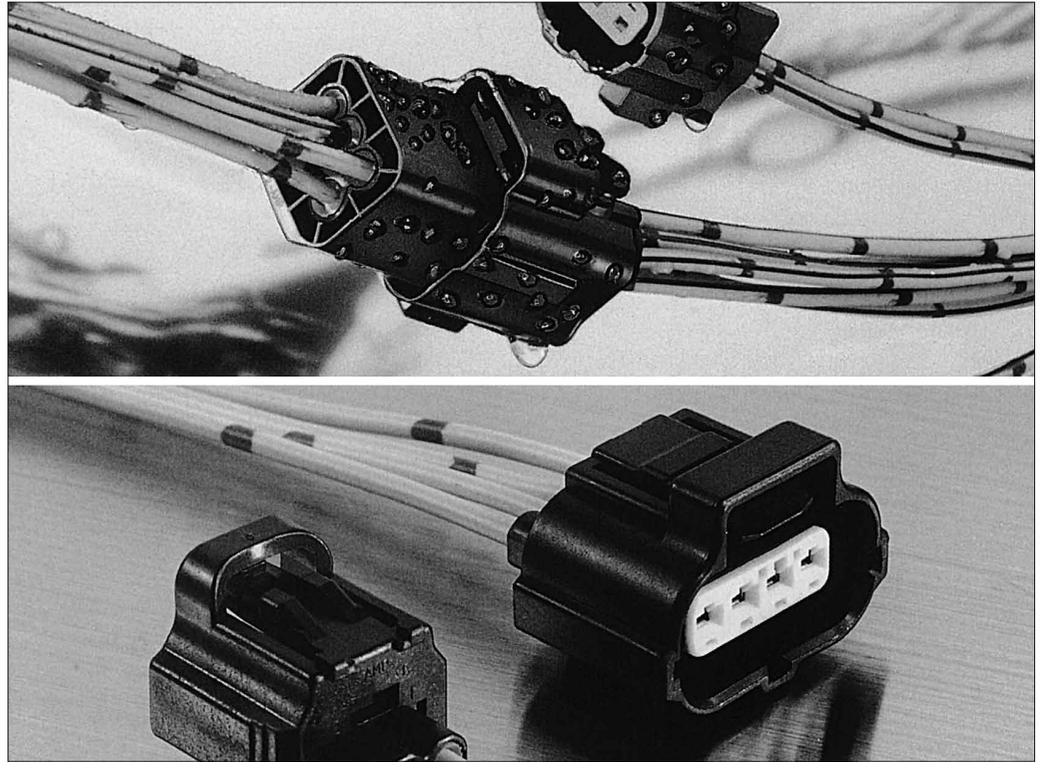


エコノシールJシリーズ・コネクタ(マークII(+))と(マークII(+))センサ Econoseal J Series Connectors <Mark II (+)> & <Mark II (+) SENSOR>

エコノシールJシリーズ・コネクタ・マークII(+)⁺は、自動車のエンジンルーム、その他防水性や堅牢性を要求される箇所に使用する目的で開発された電線対電線接続用のコネクタです。

Econoseal J Series Connectors <Mark II (+)> and <Mark II (+) SENSOR> are wire to wire connectors developed for use in automotive engine rooms and/or other applications where waterproof and durability are of importance.



エコノシールJコネクタ・マークII(+)⁺
電線対電線接続用
Econoseal J Series Connectors (Mark II (+))
Wire to Wire

製品規格: 108-5262
取付適用規格: 114-5082
(圧着規格)
取扱説明書: 412-5325

エコノシールJコネクタ・マークII(+)⁺センサ直付用(102頁に掲載)
Econoseal J Series Connectors (Mark II (+) SENSOR)
Sensor direct connection (see page 102)

特長

- コントクトの圧着と同時にゴム栓を固定します。
- 空き回路には防水用うめ栓を用意しています。
- 耐こじり構造と誤嵌合防止構造です。
- ダブルロック・プレートによりコンタクトの半装着を防止します。
- コントクトは信頼性の高い.070シリーズ防水用を使用します。
- 豊富な極数バリエーション(1極~12極)。
- コントクトはプレティン仕上のほか金めっきも用意しています。

Features

- A rubber collar can be loaded at the same time as a contact is crimped.
- Cavity plugs are provided to plug unused contact cavities.
- Housings prevent contacts from being deformed by rocking at mating and unmating, (anti-Kojiri action) and also are designed to prevent mismatings.
- The hinge double-lock plate prevents incomplete insertions of contacts.
- Versatile variations of connector sizes, (1 to 12 Pos.)
- The contacts are .070 series waterproof type of proven reliability.
- Contacts are normally Pre-tinned but Gold plated contacts are also available.

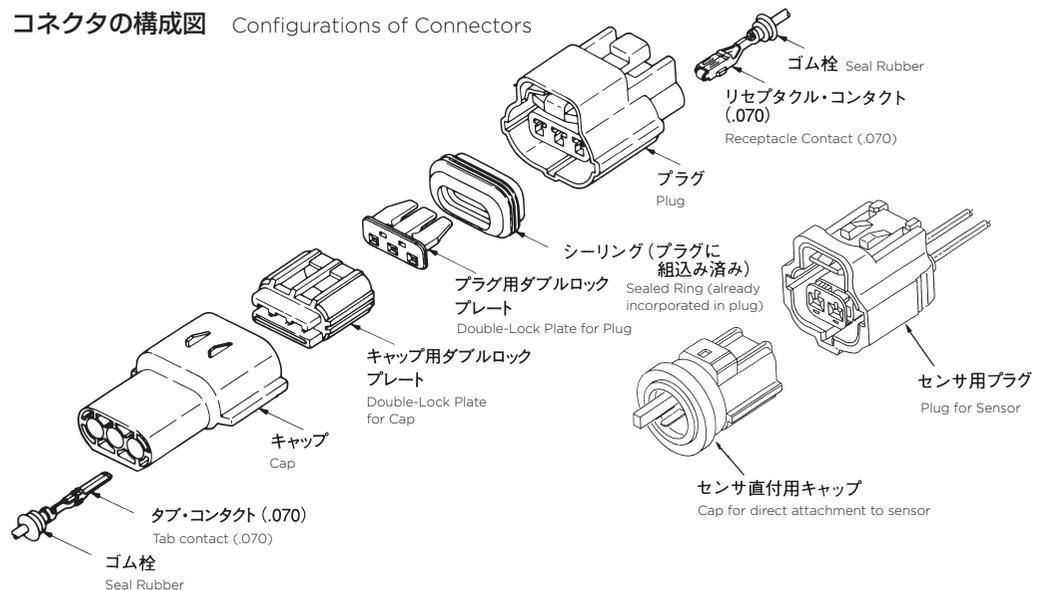
極数

1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12極

Product Specification : 108-5262
Application Specification : 114-5082
Instruction Sheet : 412-5325

Available Positions
1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 Pos.

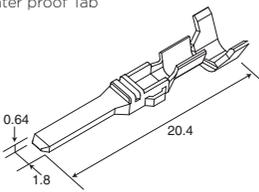
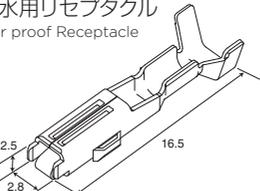
コネクタの構成図 Configurations of Connectors



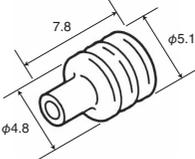
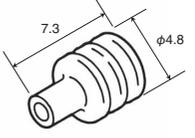
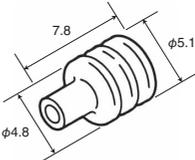
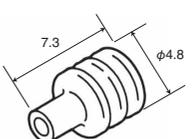
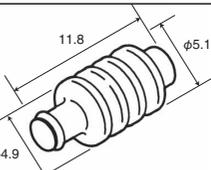
極数
2, 4極

Available Positions
2, 4 Pos.

エコノシールJシリーズ・コネクタ〈マークII⁽⁺⁾〉 Econoseal J Series Connectors <Mark II⁽⁺⁾>
コンタクト Contact

コンタクトの種類 Contact	適用電線範囲 Applicable Wire	絶縁被覆外径 Wire Ins. Diameter	材質/仕上げ Material/Finish	品番 P/N		手動工具の品番 Hand Tool P/N
				連鎖状 S.T.	バラ状 L.P.	
.070防水用タブ .070 Water proof Tab  取付適用規格: 114-5082 Application Specification	0.2-0.5mm ^φ (AWG # 24-20)	φ 1.4-2.4mm	黄銅/プレティン Brass/Pre-tinned	171631-1	173600-1	91563-1 取扱説明書 Instruction Sheet 408-8547-1
			黄銅/接触部金めっき Brass/Sel. Gold	171631-2	—	
	0.5-1.25mm ^φ (AWG # 20-16)	φ 2.0-2.6mm	黄銅/プレティン Brass/Pre-tinned	171661-1	173706-1	91585-1 取扱説明書 Instruction Sheet 408-8547-1
			黄銅/接触部金めっき Brass/Sel. Gold	171661-2	—	
.070防水用リセプタクル .070 Water proof Receptacle  取付適用規格: 114-5082 Application Specification	0.2-0.5mm ^φ (AWG # 24-20)	φ 1.4-2.4mm	黄銅/プレティン Brass/Pre-tinned	171630-1	171699-1	91563-1 取扱説明書 Instruction Sheet 408-8547-1
			銅合金/接触部金めっき Copper alloy/Sel. Gold	171630-5	—	
	0.5-1.25mm ^φ (AWG # 20-16)	φ 2.0-2.6mm	黄銅/プレティン Brass/Pre-tinned	171662-1	173707-1	91583-1 取扱説明書 Instruction Sheet 408-8547-1
			銅合金/プレティン Copper alloy/Pre-tinned	171662-4	—	
銅合金/接触部金めっき Copper alloy/Sel. Gold	171662-5	—				

ゴム栓およびうめ栓 Rubber Plug and Cavity Plug

種類 Description	形状 Style	絶縁被覆外径 Wire Ins. Diameter	材質/色 Material/Color	品番 P/N
ゴム栓 (Sサイズ) Rubber Plug (S Size)		φ 1.4-2.4mm	NBR/黒色 NBR/Black	2822352-1
		φ 1.4-2.1mm	NBR/黒色 NBR/Black	2822356-1
ゴム栓 (Mサイズ) Rubber Plug (M Size)		φ 2.0-2.6mm	NBR/黒色 NBR/Black	2822354-1
			シリコン/茶色 Silicon/Brown	1-172888-3
うめ栓 Cavity Plug		—	NBR/黒色 NBR/Black	2822355-1
			—	2822357-1

エコノシールJシリーズ・コネクタ<マークII(+)> Econoseal J Series Connectors <Mark II (+)>

キャップ Cap	ダブルロックプレート Double-Lock Plate	プラグ Plug	ダブルロックプレート Double-Lock Plate
<p>品番: 174879-2 黒色 P/N Black</p>	<p>品番: 1-174880-1 白色 P/N White</p>	<p>品番: 2822388-1 黒色 P/N Black</p>	<p>品番: 1-174878-1 白色 P/N White</p>
<p>品番: 174354-2 黒色 P/N Black</p>	<p>品番: 1-174355-1 白色 P/N White</p>	<p>品番: 174352-2 黒色 (シリコン・シールリング) P/N Black (Silicon Seal Ring)</p> <p>品番: 2822348-1 黒色 (NBRシールリング) P/N Black (NBR Seal Ring)</p>	<p>品番: 1-174353-1 白色 P/N White</p>
<p>品番: 174359-2 黒色 P/N Black</p>	<p>品番: 1-174360-1 白色 P/N White</p>	<p>品番: 2822390-1 黒色 P/N Black</p>	<p>品番: 1-174358-1 白色 P/N White</p>
<p>品番: 174259-2 黒色 P/N Black</p>	<p>品番: 1-174260-1 白色 P/N White</p>	<p>品番: 174257-2 黒色 P/N Black (シリコン・シールリング) (Silicon Seal Ring)</p>	<p>品番: 1-174258-1 白色 P/N White</p>

エコノシールJシリーズ・コネクタ<マークII> Econoseal J Series Connectors <Mark II >

キャップ Cap		ダブルロックプレート Double-Lock Plate		プラグ Plug		ダブルロックプレート Double-Lock Plate	
<p>品番: 174264-2 黒色 P/N Black</p>	<p>品番: 1-174265-1 白色 P/N White</p>	<p>6極 Pos.</p>	<p>品番: 2822346-1 黒色 P/N Black</p>	<p>品番: 1-174263-1 白色 P/N White</p>			
<p>品番: 174984-2 黒色 P/N Black</p>	<p>品番: 1-174985-1 白色 P/N White</p>	<p>8極 Pos.</p>	<p>品番: 2822393-1 黒色 P/N Black</p>	<p>品番: 1-174983-1 白色 P/N White</p>			
<p>品番: 174657-2 黒色 P/N Black</p>	<p>品番: 1-174658-1 白色 P/N White</p>	<p>10極 Pos.</p>	<p>品番: 2822395-1 黒色 P/N Black</p>	<p>品番: 1-174656-1 白色 P/N White</p>			
<p>品番: 174663-2 黒色 P/N Black</p>	<p>品番: 1-174664-1 白色 P/N White</p>	<p>12極 Pos.</p>	<p>品番: 2822638-1 黒色 P/N Black</p>	<p>品番: 1-174662-1 白色 P/N White</p>			

Note: 全ての部品番号はRoHS/ELV適合製品です。 ※ハウジング、ダブルロックプレートの材質はPBTです。 ※ハウジングの白色はPBT材そのものの色で自然色とも呼ぶことがあります。
All Part Numbers(P/N) are RoHS/ELV compliant. *The material of housings and double-lock plate are of PBT. *The white color of the housing is the actual color of the PBT also known as natural color.