

## MERKMALE

- Hochwertiger Stahl
- Zweilagige Frontplatte
- Pulverbeschichtetes Gehäuse
- Präzises Design
- Hochwertiger Fertigungsstandard

# Belüftete Rackmontage-Gehäuse von RS Pro, 1 HE, 84 PS, Höhe 44 mm, 90 mm tief

RS Best.-Nr. 665-7706



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Wir stellen vor: Die RS Pro PF19 Rackmontage-Gehäuse, eine hochwertige und robuste Elektronikgehäuse-Serie, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen. Diese Rackmontage-Gehäuse bestehen aus einer Mischung aus hochwertigem gerolltem Stahl und leichten Aluminiumplatten und bieten eine robuste Konstruktion in Kombination mit der robusten pulverbeschichteten Oberfläche für eine lange Lebensdauer des Produkts selbst in rauen Umgebungen. Die Gehäuse sind dank der präzisen Verarbeitung und des ausgereiften Designs einfach zu verwenden und zu montieren. Darüber hinaus bieten die hochwertigen Materialien, die zur Herstellung dieses RS Pro Gehäuses verwendet werden, ein starkes und ästhetisch ansprechendes Endprodukt, das für eine Vielzahl von Anwendungen zu Hause oder in der Industrie geeignet ist.

## Allgemeine


<b>Montage</b>	Rackmontage
<b>Rackeinheiten</b>	1U
<b>Material</b>	Stahl
<b>Horizontaler Rastermaß</b>	84HP
<b>Belüftet</b>	Ja
<b>Griffe</b>	Ja
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Für den Einsatz mit</b>	Unter Bedingungen im Freien und unter Einwirkung der Elemente
<b>Rackgröße</b>	Halbe Breite
<b>Merkmale</b>	Die Gehäuseserie PF19 ist in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich Von Größen
<b>Schalldicht</b>	Nein
<b>Lüfter im Lieferumfang enthalten</b>	Nein

## Mechanische

<b>Abmessungen</b>	44 mm x 483 mm x 90 mm
<b>Höhe</b>	44mm
<b>Tiefe</b>	90mm
<b>Breite</b>	483mm

## Zulassungen

Meldungen	RoHS-Konformitätszertifikat
Normen erfüllt	IEC 297/EIA RS-310 C/00/DIN 41494/ ASTM D610-01/ASTM B117

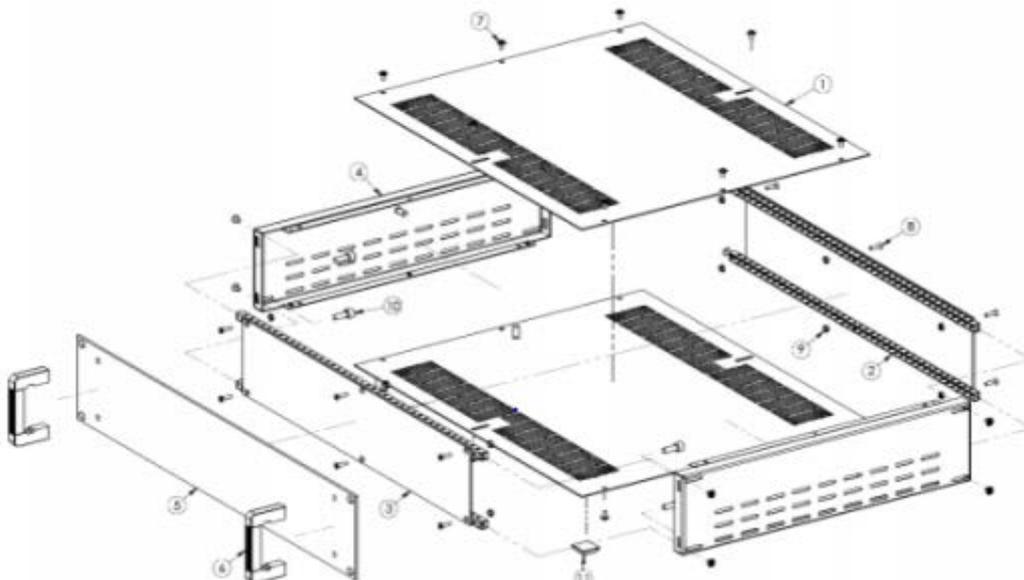

### PF 19 inches Part List :


Item	Material	Contents of Kit					
		1U	2U	3U	4U	5U	6U
1. Top / Base Panel	Mild steel 1.2 MM	2	2	2	2	2	2
2. General Purpose Bar (90mm/other models)	Zinc plate steel 0.9 MM	4/8	8	8	8	8	8
3. Inside Front/ Rear Panel	AL (0.9/1.2 MM)	2 (0.9)	2 (0.9)	2(1.2)	2(1.2)	2(1.2)	2(1.2)
4. Side Panel	Mild Steel 0.9 MM	2	2	2	2	2	2
5. Front Panel	AL 3.0 MM	1	1	1	1	1	1
6. Handle	AL extruded	2	2	2	2	2	2
7. Umbrella Phillips screw	M3x6	28	28, 32	16	16	16	16
8. Umbrella Phillips screw	M4x8	-	-	16	16	16	16
9. Flat Head screw	M3x12 with nut	12	12	-	-	-	-
10. Flat Head screw	M3x15	-	-	12	12	12	12
11. Round Head screw	M5x15 with nut	-	4	4	4	4	4
12. Hex screw	M5x15 with nut	4	-	-	-	-	-

**Note :** Torque 7 in lbs for screw M3  
Torque 10 in lbs for screw M4

## Available Dimensions :

There are 24 different sizes and configurations which are available in :

- Height : 1.5U to 6U (B)
- Width : 482 (A)
- Depth : 90, 245, 335, 425 and 465 (D)

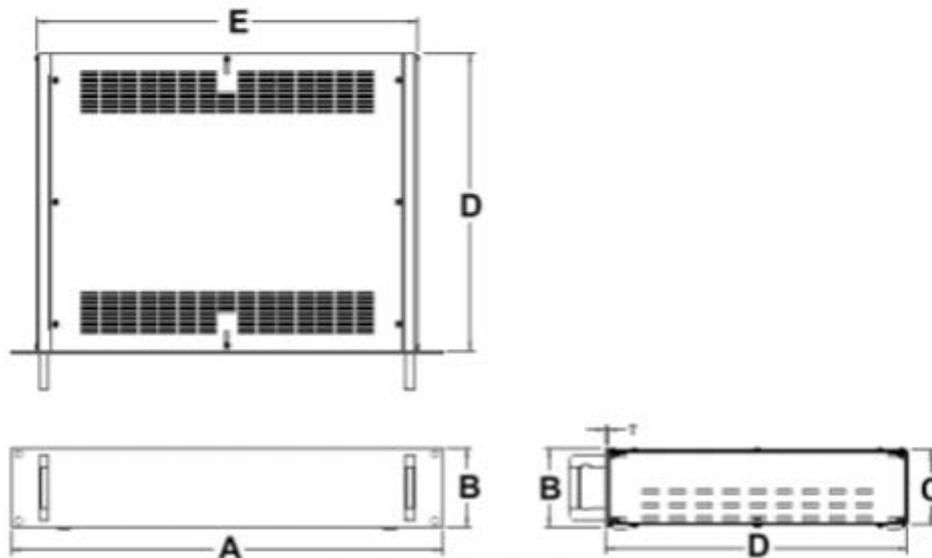

RS Stock No.	Model	Front Panel (A x B)	Handle Height	Cabinet (E x D x C)
665-7706	1U-D0	483 x 44	25	425x90x39 mm
665-7700	1U-D1	483 x 44	25	425x245x39 mm
665-7719	2U-D1	483 x 88	60	425x245x83 mm
665-7712	2U-D2	483 x 88	60	425x335x83 mm
665-7716	3U-D2	483 x 133	90	425x335x128 mm
665-7725	3U-D3	483 x 133	90	425x425x128 mm
665-7728	4U-D2	483 x 177	130	425x335x172 mm
665-7722	4U-D3	483 x 177	130	425x425x172 mm
665-7731	5U-D3	483 x 222	130	425x425x217 mm
665-7734	6U-D3	483 x 266	130	425x425x261 mm
665-7738	6U-D4	483 x 266	130	425x465x261 mm

Zubehör / Maßzeichnung / Top View / Frontansicht / Seitenansicht