

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

Leverantörens namn eller varumärke: ORBITEC

Leverantörens adress: SERVICE CLIENTS, RUE FERNAND PELLOUTIER 28, 92110 CLICHY, FR

Modellbeteckning: 134144 - HR7 1018

Typ av ljuskälla:

Belysningsteknik som används:	HL	Rundstrålande eller riktad:	NDLS
Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	R7s		
Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:	MLS	Uppkopplad ljuskälla (CLS):	Nej
Ljuskälla med valbar färg:	Nej	Hölje:	-
Ljuskälla med högluminans:	Nej		
Bländningsskydd:	Nej	Kan användas med dimmer:	Ja

Produktparametrar


Parameter	Värde	Parameter	Värde
Allmänna produktparametrar:			
Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal	120	Energieffektivitetsklass	G
Användbart ljusflöde (ϕ_{use}), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°)	2 220 i Sfär (360°)	Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.	2 900
Effekt i påläge (P_{on}), uttryckt i W	120,0	Effekt i standbyläge (P_{sb}), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	0,00
Effekt i nätverksanslutet standbyläge (P_{net}) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	-	Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.	100

Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).	Höjd	78	Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last	Se bild på sista sidan.
	Bredd	8		
	Djup	8		
Påstående om ekvivalent effekt ^(a)	Ja	Om ja, ekvivalent effekt (W)	150	
		Kromaticitetskoordinater (x och y)	0,448 0,414	


(a) "-": ej tillämpligt.

(b) "-": ej tillämpligt.

Spectral Power Distribution

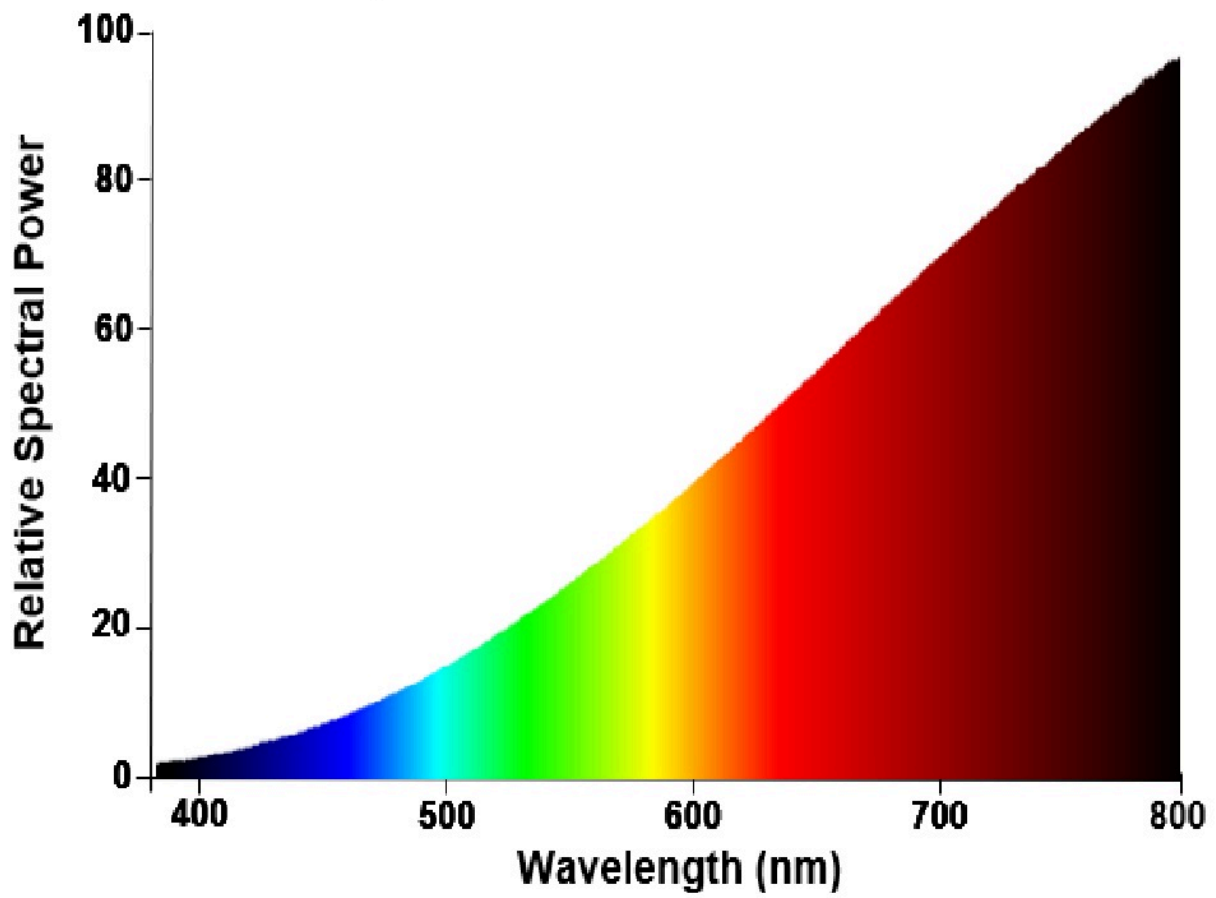

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 16/03/2010

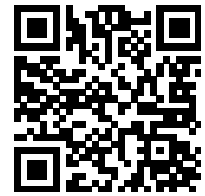

EPREL-registreringsnummer: 1140623

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1140623>

Leverantör: ORBITEC (Tillverkare)

Webbplats:

Kundsupport:

Namn: SERVICE CLIENTS

Webbplats:

E-postadress: contact@orbitec.fr

Telefon: +33 1 47155454

Adress:

RUE FERNAND PELLOUTIER 28
92110 CLICHY
Frankrike