



TEMPERATURE MONITORING RELAY THERMOCOUPLE  
 J,  
 T, E, K, N 2 THRESH. VAL.,  
 DIGITAL -99 C - 999 C,  
 24-240V AC/DC 2 X 1 W + 1 NO,  
 WIDTH 45 MM SCREW CONNECTION

综合技术细节：

电压类型		AC/DC
<b>供电电压频率</b>		
• 1 / 用于辅助和控制电路		
• 测定初始值	Hz	50
• 测定终值	Hz	60
• 1 / 在50 Hz时 / 在AC时 / 测定起始值	V	24
• 1 / 在50 Hz时 / 在AC时 / 测定值	V	240
• 1 / 在60 Hz时 / 在AC时 / 测定初始值	V	24
• 1 / 在60 Hz时 / 在AC时 / 测定终值	V	240
• 1 / 在DC时 / 测定初始值	V	24
• 1 / 在DC时 / 测定值	V	240
<b>产品功能</b>		
• 故障储存		是
• 外部的复位		是
<b>测量回路的数目</b>		1
<b>常闭触点数目 / 用于辅助触点</b>		0
<b>常开触点数目 / 用于辅助触点</b>		1
<b>转换器数目 / 对于辅助触点</b>		2
<b>可测量的温度</b>		

• 初始值	°C	-99
• 终值	°C	999
参考标示 / 符合 DIN EN 61346-2		K
参考标示 / 符合 DIN 40719 ( 根据 IEC 204-2 增补 ) / 符合 IEC 750		K
环境温度		
• 运行期间	°C	-25 ... +60

#### 机械构造：

电气连接结构形式		
• 用于辅助和控制电流电路		螺栓连接
• 插座		是
传感器结构形式 / 可连接的		类型J, K, T, E, N(热电偶)
宽度	mm	45
高度	mm	106
深度	mm	91

#### 正树/批准：

General Product Approval	Test Certificates	other		
 CCC		<a href="#">Special Test Certificate</a>	<a href="#">Declaration of Conformity</a>	<a href="#">Environmental Confirmations</a>

#### 更多相关信息:

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/mall>

Cax 在线发生器：



<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/3RS1140-1GW60/all>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3RS1140-1GW60](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3RS1140-1GW60)

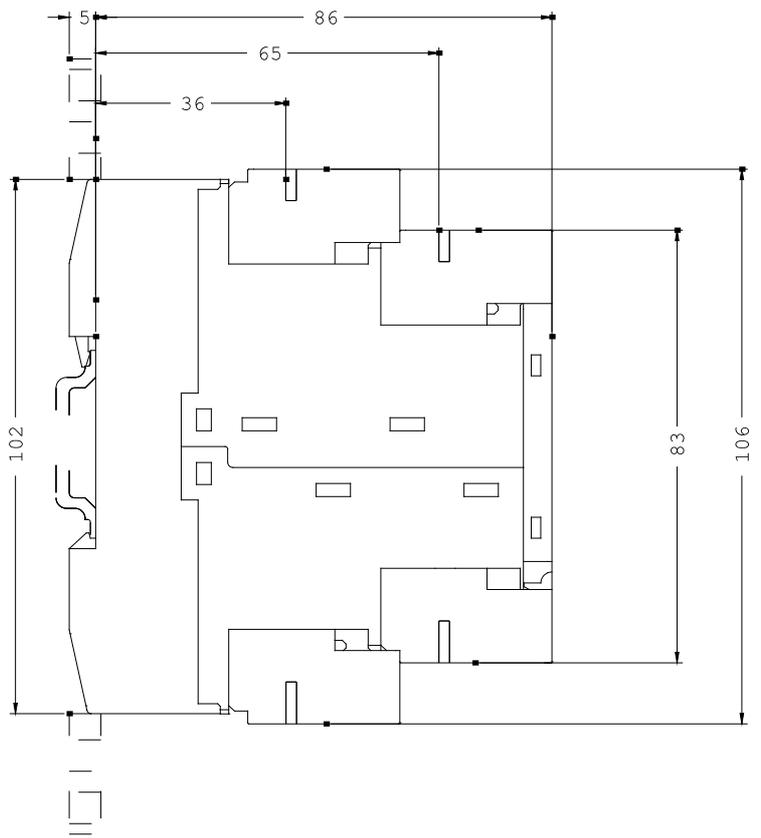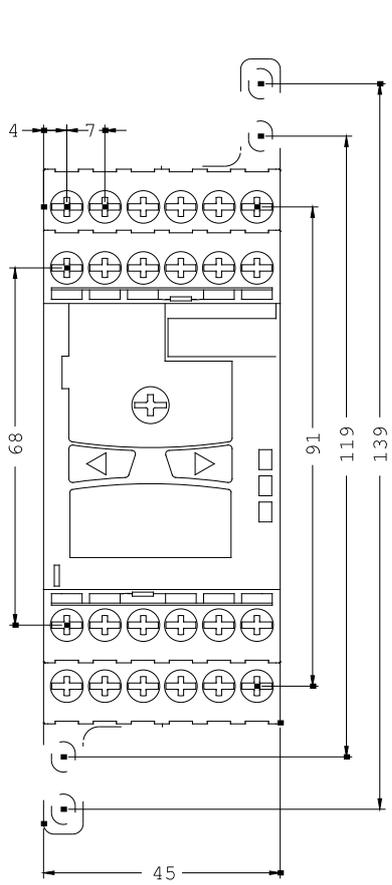

最后一次变更：

2014-7-28