


FICHE TECHNIQUE

Extension de PVC Thermocouple ANSI & câble compensateur

Isolé en PVC plat paire (ANSI MC96.1)

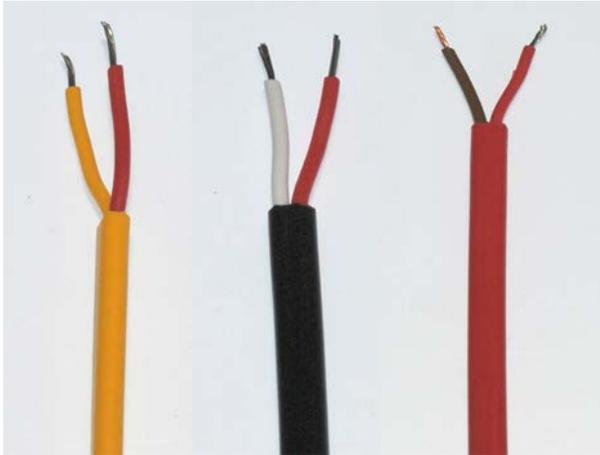

- PVC isolé construction paire plat
- Conducteurs mis à plat PVC isolé avec gaine de PVC globale
- Tout usage général câble, imperméable et très souple rond
- Types d'extension de thermocouple K, J, & T
- Indemnisation des types VX (KCB) pour les types de Thermocouples K
- Stranded conducteurs disponibles, 7/0.2 mm
- Disponible en 25, 100 et 200 m
- Tolérance de classe 2
- Isolation de note à -10 ° C à 105 ° C
- Code de couleur (carottes & veste) à ANSI MC96.1

T/C Type	conducteurs	Cores	veste	Reel longueur	Allied code	RS order code
Extension:						
KX	7/0.2mm	+jaune/-rouge	jaune	25 m	70656102	814-0018
KX	7/0.2mm	+jaune/-rouge	jaune	100 m	70656105	814-0027
KX	7/0.2mm	+jaune/-rouge	jaune	200 m	70656103	814-0020
JX	7/0.2mm	+ blanc/-rouge	Noir	25 m	70656096	813-9995
JX	7/0.2mm	+ blanc/-rouge	Noir	100 m	70656098	814-0005
JX	7/0.2mm	+ blanc/-rouge	Noir	200 m	70656099	814-0008
TX	7/0.2mm	+bleu/-rouge	bleu	25 m	70656119	814-0074
TX	7/0.2mm	+bleu/-rouge	bleu	100 m	70656122	814-0083
TX	7/0.2mm	+bleu/-rouge	bleu	200 m	70656123	814-0086
Compensating:						
VX (KCB)	7/0.2mm	+jaune/-rouge	jaune	25 m	70656127	814-0103
VX (KCB)	7/0.2mm	+jaune/-rouge	jaune	100 m	70656130	814-0112
VX (KCB)	7/0.2mm	+jaune/-rouge	jaune	200 m	70656131	814-0115