


通線用ゴムブッシング・ストッパーゴム

MV, HV
SV, ST

販売単位 50個

■通船用ゴムブッシング 材質：天然ゴム


●薄膜付ゴムブッシング MV形寸法表 (丸面形)

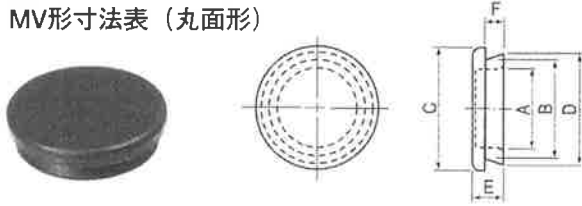

※印のみSV-12の薄膜付タイプとなります。


| 形式名 | 呼び寸法 | A内径 | B溝径 | C | D | E | F |
|--------|------|-----|-----|----|----|------|-----|
| ※MV-12 | 12 | 9 | 12 | 16 | 16 | 7 | — |
| MV-16 | 16 | 12 | 16 | 22 | 20 | 8 | 4.5 |
| MV-19 | 19 | 15 | 19 | 25 | 23 | 8 | 4.5 |
| MV-22 | 22 | 18 | 22 | 30 | 27 | 9 | 5 |
| MV-25 | 25 | 20 | 25 | 35 | 31 | 10 | 5.5 |
| MV-28 | 28 | 22 | 28 | 38 | 34 | 10 | 5.5 |
| MV-31 | 31 | 25 | 31 | 41 | 37 | 10.5 | 6 |
| MV-35 | 35 | 29 | 35 | 45 | 41 | 11 | 6 |
| MV-38 | 38 | 31 | 38 | 49 | 45 | 12 | 6.5 |
| MV-42 | 42 | 35 | 42 | 54 | 50 | 12 | 7 |
| MV-45 | 45 | 37 | 45 | 57 | 51 | 12.5 | 7 |
| MV-51 | 51 | 42 | 51 | 64 | 60 | 13 | 8 |
| MV-63 | 63 | 53 | 63 | 78 | 72 | 14 | 8 |
| MV-75 | 75 | 65 | 75 | 91 | 85 | 15 | 9 |
| MV-85 | 85 | 75 | 85 | 99 | 95 | 15 | 9 |

●通線孔明ゴムブッシング SV形寸法表

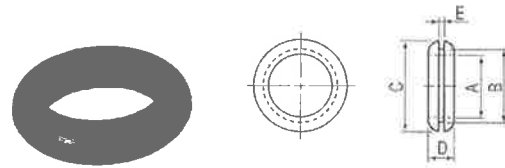

| 形式名 | 呼び寸法 | A内径 | B溝径 | C | D | E |
|-------|-------|-----|-----|------|------|-----|
| SV-6 | 4×6 | 4 | 6 | 10 | 7 | 1 |
| SV-10 | 6×10 | 6.5 | 9.5 | 14 | 6 | 1.6 |
| SV-12 | 9×12 | 9 | 12 | 16 | 7 | 1.6 |
| SV-16 | 12×16 | 12 | 16 | 21.5 | 8 | 2 |
| SV-19 | 15×19 | 15 | 20 | 27 | 9.5 | 2 |
| SV-22 | 18×22 | 18 | 23 | 30 | 9.5 | 2 |
| SV-25 | 21×25 | 21 | 26 | 34 | 9.5 | 2 |
| SV-28 | 24×28 | 24 | 28 | 36 | 10 | 2 |
| SV-31 | 27×31 | 27 | 31 | 39 | 10 | 2 |
| SV-35 | 30×35 | 30 | 35 | 42 | 10 | 2 |
| SV-40 | 35×40 | 35 | 40 | 51 | 10 | 2.3 |
| SV-45 | 40×45 | 40 | 45 | 58 | 10.3 | 2.3 |
| SV-51 | 45×51 | 45 | 51 | 65 | 11 | 2.3 |
| SV-56 | 50×56 | 50 | 56 | 70 | 12 | 2.5 |
| SV-63 | 57×63 | 57 | 63 | 79 | 15 | 2.5 |
| SV-75 | 69×75 | 69 | 75 | 93 | 15 | 2.5 |

■薄膜ゴムブッシング HV形寸法表 (角面形)

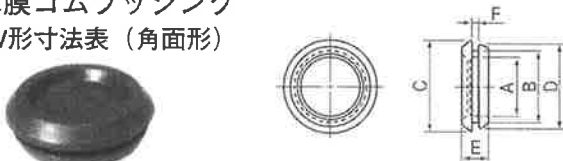

| 形式名 | 呼び寸法 | A内径 | B溝径 | C | D | E | F |
|-------|-------|-----|-----|----|----|------|-----|
| HV-19 | 15×19 | 15 | 19 | 25 | 23 | 8.5 | 2 |
| HV-22 | 18×22 | 18 | 22 | 28 | 26 | 8.5 | 2 |
| HV-25 | 21×25 | 21 | 25 | 32 | 30 | 8.5 | 2 |
| HV-31 | 26×31 | 26 | 31 | 39 | 37 | 9 | 2 |
| HV-39 | 33×39 | 33 | 39 | 49 | 47 | 10.5 | 2 |
| HV-51 | 43×51 | 43 | 51 | 63 | 59 | 12.3 | 2.5 |

■その他絶縁ゴム製品

○窓枠縁付ゴム

■その他絶縁ゴム製品

MV- 12 数

形式名 大きさ
(孔径)

■ストッパーゴム 材質：天然ゴム



販売単位 50個

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| ST-1形 クビレ寸法φ3 | ST-2形 クビレ寸法φ5 | ST-3形 クビレ寸法φ6 | ST-4形 クビレ寸法φ6 | ST-5形 クビレ寸法φ7 |
| ST-6形 クビレ寸法φ6 | ST-7形 クビレ寸法φ7 | ST-8形 クビレ寸法φ9 | ST-9形 クビレ寸法φ5 | |
| ST-10形 クビレ寸法φ5 | ST-11形 クビレ寸法φ7 | ST-12形 クビレ寸法φ4 | ST-13形 クビレ寸法φ7 | |