


EXPERT C470 Schleifpapier mit 6 Löchern für Schwingschleifer, 115 x 107 mm, G 80, 10-tlg.

Internal ID	#51979
Master-Order-No.	2 608 900 892
Unit	Zubehör Handwerk/Industrie
Type	Schleifblätter
Status	Ok
Creation date	2004-02-27 egle_boptacpmdb599
Last date modified	2021-06-28 egle_boptacpmdb879

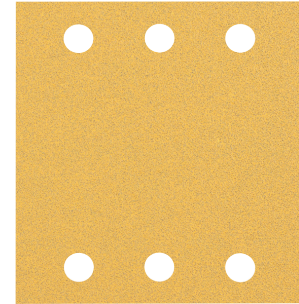

Assigned Categories

Category Path	OCS / Print Catalogue AC Pro / Sanding and Polishing / Abrasives for Orbital Sanders / Abrasives for Orbital Sanders
Leaf-Category	EXPERT C470 Schleifblatt mit 6 Löchern für Schwingschleifer
Category Path	OCS / Upselling Online Catalogue Bosch AC PRO / Sanding & Polishing / For Orbital Sanders
Leaf-Category	EXPERT C470 Schleifblatt mit 6 Löchern für Schwingschleifer

Release

verantwortlicher PM	Leonie Zimmermann
---------------------	-------------------

Beschreibung

Produktlinie	Bosch EXPERT
Upselling	✔
Spezifikation	115 x 107 mm, 80
Produkttext, ZB grau	• 10er-Pack

Details

Blattabmessung mm	115x107
-------------------	---------



EXPERT C470 Schleifpapier mit 6 Löchern für Schwingschleifer, 115 x 107 mm, G 80, 10-tlg.

Internal ID	#51979
Master-Order-No.	2 608 900 892

Details

Körnung	• 80
Typ	C470
Eignung	für Holz, Farbe
Lochung	6 Löcher
Befestigung	Klettverschlussystem
Maschinentyp	Schwingschleifer

Legal disclaimer

Full claim number	up to 2x
Comparison product	than Bosch R444 Fibre Disc

Amazon-Bilder

Produktbilder verpackt	• #341428 - 2608900892_bo_pro_p_b_1
Produktbilder unverpackt	• #341431 - 2608900892_bo_pro_u_f_2

Verpackung

Tiefe mm	16
Breite mm	128
Höhe mm	172
Bruttogewicht kg	0,080
Nettogewicht kg	0,076



EXPERT C470 Schleifpapier mit 6 Löchern für Schwingschleifer, 115 x 107 mm, G 80, 10-tlg.

Internal ID	#51979
Master-Order-No.	2 608 900 892

Verwaltungsinformationen

SOL Date	2021-05-01
Sales Releases (Datum)	2021-05-01



EXPERT C470 Schleifpapier mit 6 Löchern für Schwingschleifer, 115 x 107 mm, G 80, 10-tlg.

Internal ID	#51979
Master-Order-No.	2 608 900 892



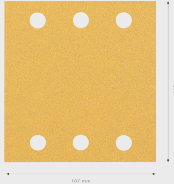
 








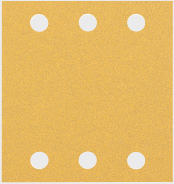


Verwaltungsinformationen

VKORGs (ACE)	<p>0064-Afrika/Mittl. Osten, Ver.Arab.Emir./United Arab Emirates, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Afghanistan/Afghanistan, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Angola/Angola, 0063-Lateinamerika, Argentinien/Argentina, 0060-Europa (West), Österreich/Austria, 0062-Asien Pazifik, Australien/Australia, 0060-Europa (Ost), Aserbaidshan/Aserbaidjan, 0060-Europa (Ost), Bosnien-Herz./Bosnia-Herzogowina, 0062-Asien Pazifik, Bangladesch/Bangladesh, 0060-Europa (West), Belgien/Belgium, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Burkina-Faso/Burkina Faso, 0060-Europa (Ost), Bulgarien/Bulgaria, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Bahrain/Bahrain, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Burundi/Burundi, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Benin/Benin, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Brunei Drussal./Brunei, 0063-Lateinamerika, Bolivien/Bolivia, 0063-Lateinamerika, Brasilien/Brazil, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Bhutan/Bhutan, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Botsuana/Botswana, 0060-Europa (Ost), Weissrussland/White Russia, 0063-Lateinamerika, Belize/Belize, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Zentralaf. Rep./Central African Rep., 0064-Afrika/Mittl. Osten, Republik Kongo/Congo, 0060-Europa (West), Schweiz/Switzerland, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Elfenbeinküste/Ivory Coast, 0063-Lateinamerika, Chile/Chile, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Kamerun/Cameroon, 0062-Asien Pazifik, China/China, 0063-Lateinamerika, Kolumbien/Columbia, 0063-Lateinamerika, Costa Rica/Costa Rica, 0063-Lateinamerika, Kuba/Cuba, 0060-Europa (West), Zypern/Cyprus, 0060-Europa (Ost), Tschechische Re/Czech Republic, 0060-Europa (West), Deutschland/Germany, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Dschibuti/Djibouti, 0060-Europa (West), Dänemark/Denmark, 0063-Lateinamerika, Dominik. Rep./Dominican Republic, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Algerien/Algeria, 0063-Lateinamerika, Ecuador/Ecuador, 0060-Europa (Ost), Estland/Estonia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Ägypten/Egypt, 0064-Afrika/Mittl. Osten, West Sahara/West Sahara, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Eritrea/Eritrea, 0060-Europa (West), Spanien/Spain, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Äthiopien/Ethiopia, 0060-Europa (West), Finnland/Finland, 0060-Europa (West), Frankreich/France, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Gabun/Gabon, 0060-Europa (West), United Kingdom/Great Britain, 0060-Europa (Ost), Georgien/Georgia, 0063-Lateinamerika, Französ.Guayana/French Guyana, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Ghana/Ghana, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Gambia/Gambia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Guinea/Guinea, 0063-Lateinamerika, Guadeloupe/Guadeloupe, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Äquatorialguine/Equatorial Guinea, 0060-Europa (West), Griechenland/Greece, 0063-Lateinamerika, Guatemala/Guatemala, 0062-Asien Pazifik, Guam/Guam, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Guinea-Bissau/Guinea-Bissau, 0063-Lateinamerika, Guyana/Guyana, 0062-Asien Pazifik, Hongkong/Hong Kong, 0063-Lateinamerika, Honduras/Honduras, 0060-Europa (Ost), Kroatien/Croatia, 0063-Lateinamerika, Haiti/Haiti, 0060-Europa (Ost), Ungarn/Hungary, 0062-Asien Pazifik, Indonesien/Indonesia, 0060-Europa (West), Irland/Ireland, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Israel/Israel, 0062-Asien Pazifik, Indien/India, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Irak/Iraq, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Iran/Iran, 0060-Europa (West), Island/Iceland, 0060-Europa (West), Italien/Italy, 0063-Lateinamerika, Jamaika/Jamaica, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Jordanien/Jordan, 0062-Asien Pazifik, Japan/Japan, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Kenia/Kenya, 0060-Europa (Ost), Kirgisistan/Kirghizstan, 0062-Asien Pazifik, Kambodscha/Cambodia, 0062-Asien Pazifik, Nordkorea/North Korea, 0062-Asien Pazifik, Südkorea/South Korea, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Kuwait/Kuwait, 0060-Europa (Ost), Kasachstan/Kazakhstan, 0062-Asien Pazifik, Laos/Laos, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Libanon/Lebanon, 0062-Asien Pazifik, Sri Lanka/Sri Lanka, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Liberia/Liberia, 0060-Europa (Ost), Litauen/Lithuania, 0060-Europa (West), Luxemburg/Luxemburg, 0060-Europa (Ost), Lettland/Latvia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Libyen/Libya, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Marokko/Morocco, 0060-Europa (Ost), Moldau/Moldavia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Madagaskar/Madagascar, 0060-Europa (Ost), Mazedonien/Macedonia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Mali/Mali, 0062-Asien Pazifik, Myanmar/Myanmar, 0062-Asien Pazifik, Mongolei/Mongolia, 0062-Asien Pazifik, Macau/Macau, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Mauretanien/Mauritania, 0060-Europa (West), Malta/Malta, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Mauritius/Mauritius, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Malawi/Malawi, 0063-Lateinamerika, Mexiko/Mexico, 0062-Asien Pazifik, Malaysia/Malaysia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Mosambik/Mozambique, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Namibia/Namibia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Niger/Niger, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Nigeria/Nigeria, 0063-Lateinamerika, Nicaragua/Nicaragua, 0060-Europa (West), Niederlande/Netherlands, 0060-Europa (West), Norwegen/Norway, 0062-Asien Pazifik, Nepal/Nepal, 0062-Asien Pazifik, Neuseeland/New Zealand, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Oman/Oman, 0063-Lateinamerika, Panama/Panama, 0063-Lateinamerika, Peru/Peru, 0062-Asien Pazifik, Philippinen/Philippines, 0062-Asien Pazifik, Pakistan/Pakistan, 0060-Europa (Ost), Polen/Poland, 0060-Europa (West), Portugal/Portugal, 0063-Lateinamerika, Paraguay/Paraguay, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Katar/Qatar, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Reunion/Reunion, 0060-Europa (Ost), Rumänien/Romania, 0060-Europa (Ost), Serbien und Montenegro/Serbia and Montenegro, 0060-Europa (Ost), Russische Foed./Russia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Ruanda/Rwanda, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Saudi-Arabien/Saudi Arabia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Seychellen/Seychelles, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Sudan/Sudan, 0060-Europa (West), Schweden/Sweden, 0062-Asien Pazifik, Singapur/Singapore, 0064-Afrika/Mittl. Osten, St. Helena/St. Helena, 0060-Europa (Ost), Slowenien/Slovenia, 0060-Europa (Ost), Slowakei/Slovakia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Sierra Leone/Sierra Leone, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Senegal/Senegal, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Somalia/Somalia, 0063-Lateinamerika, El Salvador/El Salvador, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Syrien/Syria, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Swasiland/Swaziland, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Tschad/Chad, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Togo/Togo, 0062-Asien Pazifik, Thailand/Thailand, 0060-Europa (Ost), Tadschikistan/Tadjikistan, 0060-Europa (Ost), Turkmenistan/Turkmenistan, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Tunesien/Tunisia, 0060-Europa (West), Türkei/Turkey, 0062-Asien Pazifik, Taiwan/Taiwan, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Tansania/Tanzania, 0060-Europa (Ost), Ukraine/Ukraine, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Uganda/Uganda, 0063-Lateinamerika, Uruguay/Uruguay, 0060-Europa (Ost), Usbekistan/Uzbekistan, 0063-Lateinamerika, Venezuela/Venezuela, 0062-Asien Pazifik, Vietnam/Vietnam, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Jemen/Yemen, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Südafrika/South Africa, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Sambia/Zambia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Simbabwe/Zimbabwe</p>
--------------	--

EXPERT C470 Schleifpapier mit 6 Löchern für Schwingschleifer, 115 x 107 mm, G 80, 10-tlg.

Internal ID	#51979
Master-Order-No.	2 608 900 892





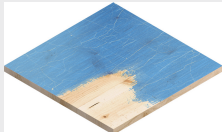

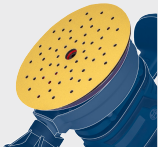
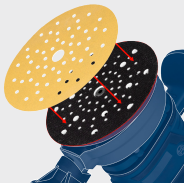
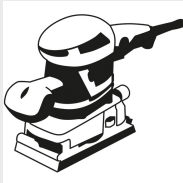


Verknüpfte Digitalobjekte

<p>Produktbild, unverpackt</p>  <p>2608900892_bo_pro_u_f_1 Object ID: #341430</p>	<p>Produktbild, verpackt</p>  <p>2608900892_bo_pro_p_f_1 Object ID: #341429</p>	<p>Produktbild, dimensional</p>  <p>2608900892_bo_pro_u_f_2 Object ID: #341431</p>	<p>Produktbild, vollständige Ausführung</p>  <p>2608900893_bo_pro_u- Object ID: #383213</p>	<p>Produktbild, verpackt, Rückseite</p>  <p>2608900892_bo_pro_p_b_1 Object ID: #341428</p>
<p>sonstige Digitalobjekte</p>  <p>2793273_web_002 Object ID: #360634</p>	<p>sonstige Digitalobjekte</p>  <p>Mat_Icon_Hard_Wood- Object ID: #339418</p>	<p>sonstige Digitalobjekte</p>  <p>SCIN-023572 EXPERT Object ID: #354053</p>	<p>sonstige Digitalobjekte</p>  <p>2793273_005_B_Close- Object ID: #358066</p>	<p>Anwendungsbild Weitwinkelaufnahme</p>  <p>2793273_003_WideShot Object ID: #345962</p>
<p>Anwendungsbild Weitwinkelaufnahme</p>  <p>2793273_002_WideShot Object ID: #345960</p>	<p>Anwendungsbild Weitwinkelaufnahme</p>  <p>2793273_001_WideShot Object ID: #345958</p>	<p>Anwendungsbild Nahaufnahme</p>  <p>2793273_005_CloseUp Object ID: #345965</p>	<p>Anwendungsbild Nahaufnahme</p>  <p>2793273_006_CloseUp Object ID: #345966</p>	<p>Anwendungsbild Nahaufnahme</p>  <p>2793273_004_CloseUp Object ID: #345963</p>

EXPERT C470 Schleifpapier mit 6 Löchern für Schwingschleifer, 115 x 107 mm, G 80, 10-tlg.

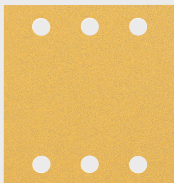Internal ID	#51979
Master-Order-No.	2 608 900 892

Verknüpfte Digitalobjekte

<p>Spinnendiagramm</p>  <p>2608900892_spider_st- Object ID: #363147</p>	<p>Online-Banner de-GB</p>  <p>Banner Overarch en- Object ID: #349205</p>	<p>Anspruch-Symbol</p>  <p>Benefit_Icon_Speed_2- Object ID: #339149</p>	<p>RTB-Symbol</p>  <p>RTB_Icon_SurfaceStru- Object ID: #339242</p>	<p>Material-Symbole</p>  <p>Material_Icon_Paint_o- Object ID: #364374</p>
<p>Feature-Bildserie</p>  <p>SysPh15_Exzenter_01 Object ID: #356376</p>	<p>Feature-Bildserie</p>  <p>SysPh15_Exzenter_03 Object ID: #356378</p>	<p>Feature-Bildserie</p>  <p>SysPh15_Exzenter_02 Object ID: #356377</p>	<p>Maschinensymbole</p>  <p>Machine_Picto_Orbital- Object ID: #339215</p>	<p>Aufnahmesymbole</p>  <p>psl2530picto Object ID: #296813</p>
<p>Anspruch-Symbol, kein Sternchen</p>  <p>benefit_icon_speed_2x- Object ID: #389040</p>				

CSO selection 1

Order No.	2 608 900 892
EAN-Code	4059952542300

EXPERT C470 Schleifpapier mit 6 Löchern für Schwingschleifer, 115 x 107 mm, G 80, 10-tlg.

Internal ID	#51979
Master-Order-No.	2 608 900 892

CSO selection 1

GTIN-14	34059952542301
Verpackungsart	Papier / Karton / Wellpappe - Verpackung, Hülse, mit Euroloch
Verpackungsinhalt [Stck]	10
Mindestbestellmenge [Stck]	5
SOL Date	11.05.2021
Neuerscheinung bis	11.08.2021
TU Tiefe (mm)	172
TU Breite (mm)	128
TU Höhe (mm)	80
TU Menge	1,761
TU Gewicht (kg)	0,402
TU GTIN	34059952542301
TU Einheit (Menge)	5
LU Tiefe (mm)	600
LU Breite (mm)	400
LU Höhe (mm)	250
LU Menge	60
LU Gewicht (kg)	9,28
LU GTIN	44059952542308
LU Einheit (Menge)	105
PAL Tiefe (mm)	1200
PAL Breite (mm)	800
PAL Höhe (mm)	1151



EXPERT C470 Schleifpapier mit 6 Löchern für Schwingschleifer, 115 x 107 mm, G 80, 10-tlg.

Internal ID	#51979
Master-Order-No.	2 608 900 892

CSO selection 1

PAL Menge	1104,96
PAL Gewicht (kg)	157,98
PAL Einheit (Menge)	1680
Enthält Verpackungsabfall?	Nein
Papier/Pappe/Karton (g)	20,8

