

D-SUBコンタクトインサート - VS-09-ST-DSUB-HD-EG - 1655111

このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)

D-SUBコンタクトインサート、シェルサイズ1、信号コンタクトx 15、コンタクトの種類：ピン、溶ダーカップ付き、ストレート、3 mm穴で固定、パネル取付けフレームVS-09-...用



RoHS

基本情報

梱包	10 pc
GTIN	 4 046356 029056
GTIN	4046356029056
1個あたりの重量（梱包を含まない）	11.290 g
関税	85366990
生産国	ドイツ
注意	受注生産（返品不可）

技術データ

機械特性

極数	15
接続プロファイル	D-SUB 9
挿抜回数	≥ 50
接続方法	溶ダーカップ
電線断面積	0.34 mm ²
電線断面積AWG	22
各信号コンタクトの挿入力	≤ 3.40 N
取付けタイプ	穴
タイプ	09
ハウジングのサイズ	1

環境条件

使用周囲温度	-55 °C ... 105 °C
--------	-------------------

材質のデータ

D-SUBコンタクトインサート - VS-09-ST-DSUB-HD-EG - 1655111

技術データ

材質のデータ

UL94難燃性クラス	V0
コンタクトキャリア材質	強化型ガラスファイバー熱収縮、UL 94 V0
コンタクト材質	銅合金
コンタクト表面材質	Au/Sn

電気特性

極数	15
定格電流	3 A (20 °C時)
サージ電圧カテゴリ	III
汚染度	2
定格電圧 (III/3)	60 V
耐電圧	1000 V



基準と規格

UL94難燃性クラス	V0
------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	環境に優しい使用期間 = 50
	有害物質についての詳細は「ダウンロード」タブよりカテゴリの「自己宣言」をご参照ください。

図面

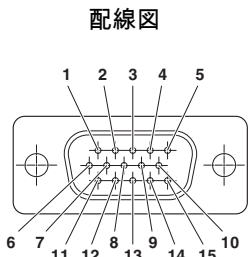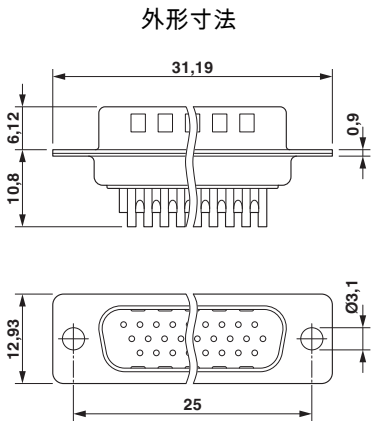

D-SUBコンタクトインサート

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700

D-SUBコンタクトインサート - VS-09-ST-DSUB-HD-EG - 1655111

分類

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440302
eCl@ss 8.0	27440302
eCl@ss 9.0	27440205

ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC001132
ETIM 6.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

認証

認証

認証

EAC

防爆認証

認証の詳細

EAC		B.01742
-----	---	---------

アクセサリ

アクセサリ

スリーブハウジング

D-SUBコンタクトインサート - VS-09-ST-DSUB-HD-EG - 1655111

アクセサリ

D-SUBスリーブハウジング - CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - 1419722



D-SUBスリーブハウジング、保護等級: IP20、部材: 亜鉛ダイカスト、ケーブル引込口: ストレート、ハウジングのサイズ: 1、色: 地色

D-SUBスリーブハウジング - CUC-DST-GZNI-S/DSFL9 - 1419746



D-SUBスリーブハウジング、保護等級: IP20、部材: 亜鉛ダイカスト、ケーブル引込口: ストレート、ハウジングのサイズ: 1、色: 地色、スナップフィットロック

D-SUBスリーブハウジング - CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - 1419723



D-SUBスリーブハウジング、保護等級: IP20、部材: 亜鉛ダイカスト、ケーブル引込口: アングル、ハウジングのサイズ: 1、色: 地色

D-SUBスリーブハウジング - CUC-DST-GZNI-A/DSFL9 - 1419754



D-SUBスリーブハウジング、保護等級: IP20、部材: 亜鉛ダイカスト、ケーブル引込口: アングル、ハウジングのサイズ: 1、色: 地色、スナップフィットロック

D-SUBスリーブハウジング - CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - 1419705



D-SUBスリーブハウジング、保護等級: IP20、部材: ABS、金属メッキ、ケーブル引込口: ストレート、ハウジングのサイズ: 1、色: 地色

D-SUBコンタクトインサート - VS-09-ST-DSUB-HD-EG - 1655111

アクセサリ

D-SUBスリーブハウジング - CUC-DST-GPME-S/DSFL9 - 1419729



D-SUBスリーブハウジング、保護等級: IP20、部材: ABS、金属メッキ、ケーブル引込口: ストレート、ハウジングのサイズ: 1、色: 地色、スナップフィットロック

D-SUBスリーブハウジング - CUC-DST-GPME-A/DSSC9 - 1419706



D-SUBスリーブハウジング、保護等級: IP20、部材: ABS、金属メッキ、ケーブル引込口: アングル、ハウジングのサイズ: 1、色: 地色