




120-10

E0845080

RÖRKABELSKO KRF, 120mm², M10

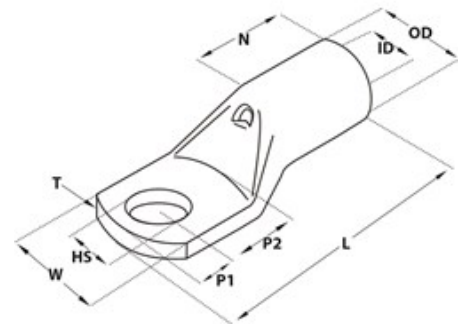

Produktegenskaper:

Passar ledare klass 5	Ja
Passar ledare Klass 6	Ja
Isolerad	Nej
Max. ström (I _{max})	334 A
Antal fastsättningshål	1
Flänsform	Ringform
Färg på isolering	Övrigt
Smalt flänsutförande	Nej
Med inspektionshål	Ja
Kategori ledare	Flera
Max Temp	150 °C
Ytskydd	Förtent
Material	Koppar
Anslutningsvinkel	180° (horisontal)
Måttserie	KRF/KSF (10-500mm ²)

Mått & Dimensioner:

HS	10.5 mm
ID	17 mm
OD	22 mm
T	5 mm

L	72 mm
N	25 mm
W	32 mm
MOQ	25 .
Enhet	st
Bultmått metrisk (M)	10 .
Nominell area	120 mm²

Godkännanden:

Godkänd enligt CE	Ja
Godkänd enligt DNV	Ja

Compliance:

Conflict Minerals	Yes, see report under tab "Documents"
Extended Minerals	N/A, Innehåller inga konfliktmineraler
Iron and Steel Sanction	Contain no Iron or Steel
PFAS	No PFAS
REACH	No SVHC (Latest. 21 Jan 2025)
RoHS	RoHS 3 (2015/863)
SCIP	Ej tillämpningsbart
ECCN (EU)	No CLASS
ECCN (US)	EAR99

Övrig information:

ETIM-Klass	EC001051 - Rörkabelsko
ETIM-Version	9.0
Varumärke	NEMIQ
Produktgrupp	Rörkabelskor
Sökbeskrivning	EFO2024V
Alternativt Artikelnummer	120-10
E-nummer	E0845080

Logistisk information:

Artikelstatus	Lagervara, lagerhålls normalt men med reservation för mellanförsäljning.
E-nummer	E0845080
MOQ	25 .
Streckkod	733117611935
Ursprungsland	CN
Artikelnummer	120-10
Tullstatistikkod	85369010
Enhet	st

*Vi reserverar oss för tekniska ändringar och felskrivningar.

Nelco Contact AB - Daléns Gata 7, 195 61 Arlandastad, Sweden - Tel. +46 (0)8 754 70 40 - order@nelco.se - www.nelco.se