


CARACTERISTIQUES

- Points d'attache plus interconnectés
- Plus de terminal et de bus d'alimentation
- Extension et combinaison faciles
- Câblage et insertion faciles
- Flexible pour les circuits numériques ou d'analogie

Carte d'expérimentation de prototypage de carte d'expérimentation sans soudure 83 x 147 x 19 mm

RS code commande : 835-2716

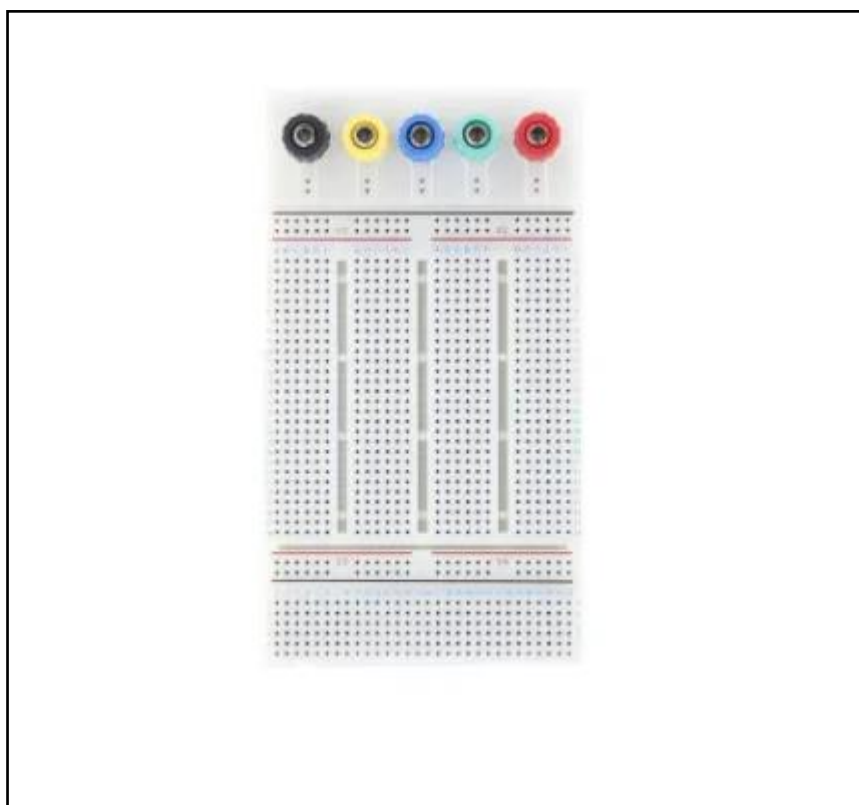

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Cette carte de lecture Advanced sans soudure de RS offre une excellente option économique pour le prototypage et le test de circuits électroniques ou informatiques.

Caractéristiques

Type	Carte de lecture sans soudure de prototypage
Points d'attache	958
6 clip interconnecté	142
12 clip interconnecté	4
24 clips interconnectés	2
Borne de reliure	5
Plaque arrière	Autocollant
Application	Conception de circuits simples, circuits de construction et de test, câblage de circuits électriques

Spécifications mécaniques

Dimensions	83mm x 147mm x 19mm
Longueur	83mm
Largeur	147mm
Hauteur	19 mm
Poids	99g

Homologations

Conformité/certifications	Conforme à la directive RoHS
---------------------------	------------------------------

