


固定減衰器 (Attenuator)

当社では、高周波信号のレベル調整、基準減衰量の測定などにご利用いただける各種コネクタの固定減衰器を用意しております。

公称インピーダンス50Ω、広帯域でのご使用ができます。

BNC-PJ

製品番号	Attenuation (dB)	Attenuation Tolerance	Frequency (GHz)	Average Power (Watts)	VSWR	Impedance Ω	識別カラー
920-N732AA	1	±0.3	DC~3.0	0.5	1.2:1	50	
920-N732AB	2	±0.3	DC~3.0	0.5	1.2:1	50	
920-N732AC	3	±0.3	DC~3.0	0.5	1.2:1	50	橙色
920-N732AD	4	±0.3	DC~3.0	0.5	1.2:1	50	
920-N732AE	5	±0.3	DC~3.0	0.5	1.2:1	50	
920-N732AF	6	±0.3	DC~3.0	0.5	1.2:1	50	青色
920-N732AK	10	±0.5	DC~3.0	0.5	1.2:1	50	茶色
920-N732AP	20	±0.5	DC~3.0	0.5	1.2:1	50	赤色

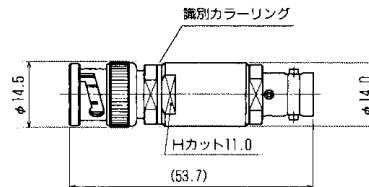

TNC-PJ

製品番号	Attenuation (dB)	Attenuation Tolerance	Frequency (GHz)	Average Power (Watts)	VSWR	Impedance Ω	識別カラー
920-NF04AA	1	±0.3	DC~3.0	0.5	1.2:1	50	
920-NF04AB	2	±0.3	DC~3.0	0.5	1.2:1	50	
920-NF04AC	3	±0.3	DC~3.0	0.5	1.2:1	50	橙色
920-NF04AD	4	±0.3	DC~3.0	0.5	1.2:1	50	
920-NF04AE	5	±0.3	DC~3.0	0.5	1.2:1	50	
920-NF04AF	6	±0.3	DC~3.0	0.5	1.2:1	50	青色
920-NF04AK	10	±0.5	DC~3.0	0.5	1.2:1	50	茶色
920-NF04AP	20	±0.5	DC~3.0	0.5	1.2:1	50	赤色

