

FICHE TECHNIQUE

IEC Miniature Thermocouple connecteur panneau carénage Sockets

Types de K, J, T, E, N, R/S, B & cuivre
(Code de couleurs IEC)





- Carénage de thermocouple miniature douilles avec clip de fixation
- Toutes les douilles de fixation de carénage sont polarisés au moyen de goupilles inégalement tailles
- Montage sur panneau
- Clip en nylon pour rapide, simple fixation au panneau
- Pour les Types K, J, T, E & N contacts sont en vrai Thermocouple alliages
- R/S type a compenser les contacts de cuivre/cuivre nickel alliage (R ou S Type Thermocouples)
- B type a compenser les contacts de cuivre/cuivre (Thermocouples de Type B)
- Couleur selon norme IEC
- Température max 120° C

T/C Type de	Colour (IEC)	+Contact positif (type d'alliage)	-Contact négatif (type d'alliage)	Allied Code	RS order Code
K	vert	+Nickel Chromium	-Nickel Alloy	70644389	455-9742
J	Noir	+Iron	-Copper Nickel	70644385	455-9691
T	marron	+Copper	-Copper Nickel	70644400	455-9900
E	Violet	+Nickel Chromium	-Copper Nickel	70652495	774-7210
N	Rose	+Nickel/Chro/Silicon	-Nickel Silicon	70644394	455-9815
R/S	Orange	+Copper	-Copper Alloy	70644398	455-9871
B	gris	+Copper	-Copper	70652497	774-7217
Copper	blanc	+Copper	-Copper	70644382	455-9657

Accessories

1 chemin fronton	alliés : 70641749	RS : 236-4148
2 chemin fronton	alliés : 70643877	RS : 397-1731
3 way fronton	alliés : 70643878	RS : 397-1753 (ci-contre)
4 way fronton	alliés : 70643879	RS : 397-1769
6 chemin de fronton	alliés : 70641750	RS : 236-4154

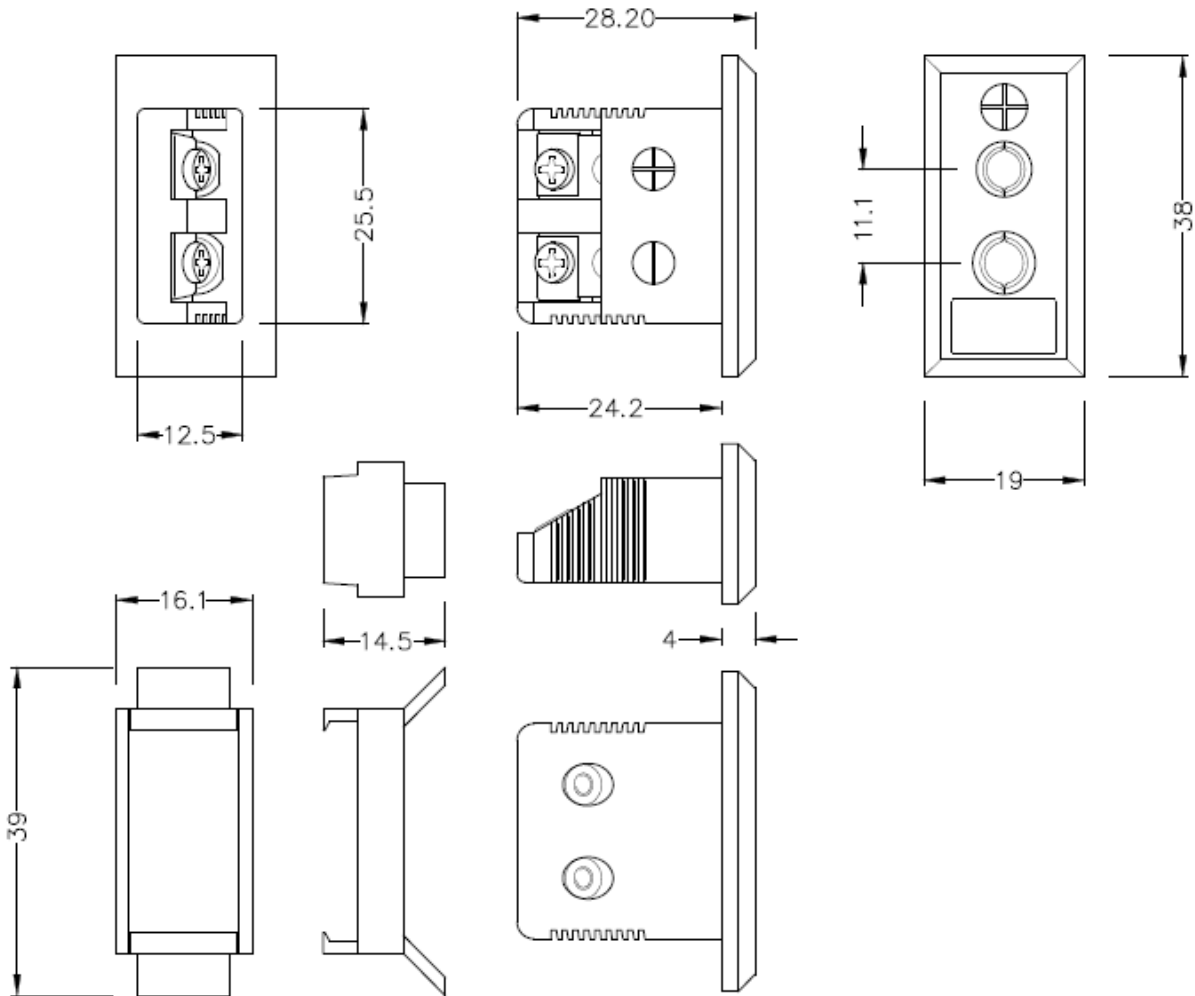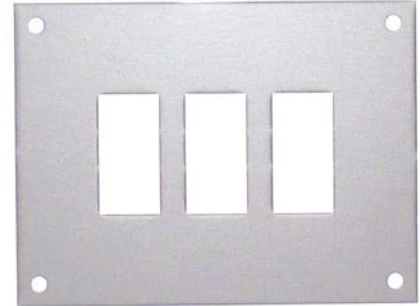

Standard Fascia Socket (with nylon mounting clip)

(dimensions in mm)