


Designation

ROUER ACIER Ø40MM, GORGE RONDE Ø7, CHARGE 60KG

CODE ARTICLE

4330401

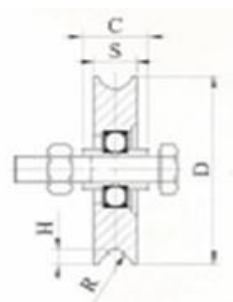

	4 330 401
Diamètre Ø	Ø40 mm
Largeur sur bagues C	16 mm
Profondeur de gorge H	3,5mm
Largeur de roue S	12 mm
Gorge	Ronde Ø7 mm
Roulement à billes	1, en position centrale, type 6001 2RS
Boulon	Vis métal H M8x30mm + Ecrou M8
Capacité de charge	60 Kg
Matière	Acier décollété, zinguage de protection
Poids unitaire	0,1 kg

DESCRIPTION :

Roue en acier zingué, gorge ronde. Un roulement à billes central.

Deux bagues acier d'appui sur roulement à billes. Boulon M8x30mm.

APPLICATIONS :

Accessoires de portail. A boulonner sur le chassis du portail; à l'intérieur du tube.

Destiné à rouler sur un rail rond.

Peut servir de poulie.