


Pied D80, M16x160, noir



✓ REACH ✓ RoHS

Les pieds réglables s'adaptent sous n'importe quel type de structure. Suivant l'application, ils se fixent dans le trou central du profilé ou par l'intermédiaire des plaques de base. Un patin anti-vibration peut être rajouté sous le pied.

Une hauteur minimum peut être obtenue en retirant le contre-écrou.

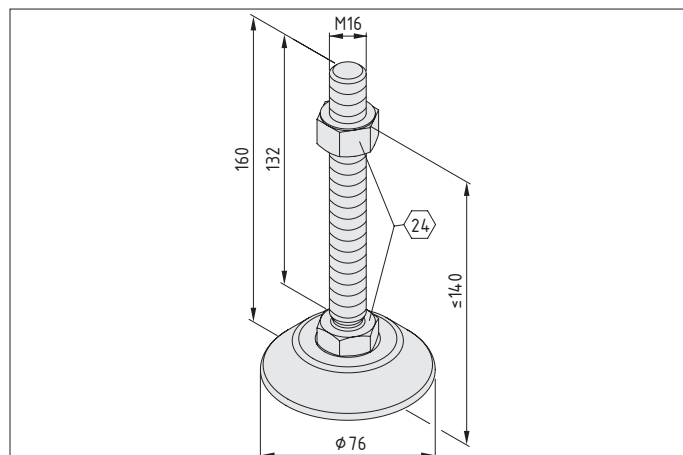

Étendue de la livraison

Tige filetée, acier zingué

Embase, GD-Zn noir

Ecrou H M16-DIN 934, acier zingué

Note technique

[0.0.265.66](#) Pour plus d'informations, cliquez ici !

Propriétés	
Référence	0.0.265.66
Couleur	noir
Unité de livraison	1 pce
Poids	450,0 g
Force max.	10000 N

Accessoires	
0.0.265.30	Plaque de positionnement D80, noir
0.0.265.61	Patin D80, noir
0.0.458.93	Insert anti-vibration D80, inox