




NA4901-XL [🔗](#)

Roulement à aiguilles

Roulement à aiguilles NA49..-XL, à 1 rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords

X-life

Information technique

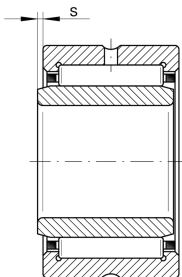

Votre alternative produit actuelle

Cage	Norme	
revêtement	Sans	Sans

dimensions principale & données de performance

d	12 mm	Alésage
D	24 mm	Diamètre extérieur
B	13 mm	Largeur
C _r	10.600 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	10.900 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	1.970 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	23.200 1/min	Limitation de la vitesse
n _{gr}	14.200 1/min	Vitesse de base

≈m 0,027 kg Poids

Dimensions

F	16 mm	Diamètre de piste bague intérieure
r _{min}	0,3 mm	Dimension minimum de chanfrein
s	0,5 mm	Déplacement axial



Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement