

FONCTIONNALITÉS

- Pour l'accès aux points de contrôle de température difficiles ou difficiles d'accès
- Faible coût et simple à installer
- Idéal pour une utilisation avec les sondes à fil fin de RS PRO
- Peut être utilisé avec n'importe quel thermomètre à thermocouple (câble de connexion requis)

Point de surveillance de thermocouple de RS PRO

N° de commande RS : 788-7129



Les produits approuvés par les professionnels de RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et offre une qualité comparable aux grandes marques sans payer de surcoût.

Description du produit

La gamme RS PRO de ports muraux TC est conçue pour offrir un accès aux points de surveillance de la température difficiles à atteindre ou inaccessibles tels que les TMV encastrés, les tuyaux d'alimentation et de retour du chauffe-eau ou les réservoirs d'eau situés en hauteur.

Le port mural TC est idéal pour les applications de gestion des installations et peut aider à gagner du temps en supprimant le besoin de démonter les panneaux à plusieurs reprises ou de travailler en hauteur.

Ces appareils peu coûteux et discrets sont simples à installer et ne nécessitent que peu ou pas d'entretien une fois installés. La température peut être surveillée jusqu'à 20 m sans perte de précision.

Le port mural RS PRO TC peut être utilisé avec la plupart des sondes à thermocouple pour une polyvalence maximale et dispose d'une mini-prise interne permettant de connecter une sonde externe.

Spécifications générales

Séries	RS PRO
Type de sonde	Boîte de connexion à point fixe
Type de capteur	Thermocouple de type K
Meilleure précision	±1.5°C (±0.25%)
Classe de précision	Classe I
Type de connecteur	Mini prise
Température de fonctionnement	-200 à 1100°C
Température de stockage	-30 à 50°C
Applications	CVC, gestion des installations

Spécifications mécaniques

Style de montage	mural
Dimensions de la boîte	55 x 52 mm

Catégorie de protection

Classement IP	Étanche
----------------------	---------

Informations Complémentaires

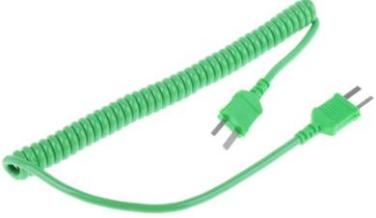
EAN	5060379946014
Numéro de tarif personnalisé	90259000

Classification

eCI@ss Version	32-12-03-90
Version UNSPSC	41112219

Produits compatibles

Numéro de stock de RS PRO	Description de l'accessoire	Image
204-8413	Thermomètre à légionelles MM2008 avec minuterie intégrées	
204-8410	Thermomètre à entrée unique MM2000	
204-8415	Thermomètre multifonction MM2010	
204-8417	Thermomètre simulateur de thermocouple MM2030	
409-4908	Sonde à fil fin à thermocouple de type K de 1 m	

479-1788	Sonde à fil fin à thermocouple de type K de 3 m	
788-7144	Sonde d'immersion de type K	
788-7122	Câble de connexion spiralé de 1 m	

Autres produits Port mural

<p>219-5354</p>	<p>Port mural TC unique avec sonde à fil fin intégrée de 1 m</p>	
<p>219-5355</p>	<p>Double port mural TC avec deux sondes à fil fin intégrées de 1 m</p>	