

Pantalon homme DYNAMIC FIT® Réf DYNPNH22PG

Qualité : 60% Coton 40% Polyester 300gr/m²

 
Style : Ceinture plate fermée par 1 bouton célibataire et 1 boutonnière
 6 passants ceinture
 2 poches cavalières avec les fonds de poche contrastés
 2 poches cuisses avec soufflets 3 côtés fermées par FAG apparente
 1 poche sur poche cuisse gauche fermée par tresse et velcro
 1 poche sur poche cuisse droite
 1 tresse sur poche cuisse droite avec 4 compartiments
 1 poche mètre passepoilée 1 lèvre sur jambe droite
 2 poches arrières
 Rehausse dos
 Braguette FAG sous pont rapporté
 Bords côtes noir derrière les genoux
 Poches genouillères ouverture côté 4 points d'arrêts Cordura® noir (pantalon livré sans mousse)
 Surpiqûres de fantaisie sur les poche arrière et le dos 2 aiguilles
 Rivets nickelés aux poches cavalières et aux poches dos
 Tailles : 36 à 60
 EJ : 82cm



 Kaki/
orange

 Ecr/
noir

 Convoy/
jaune



36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
68-72	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120
XS		S		M		L		XL		XXL		
0		1		2		3		4		5		

COLISAGE





Sous sachet à l'unité
 Poids à la pièce : 0,800kg
 Taille carton : 60x40x26 cm


Code Entretien




FOCUS DETAILS

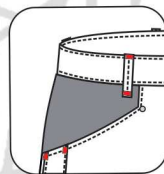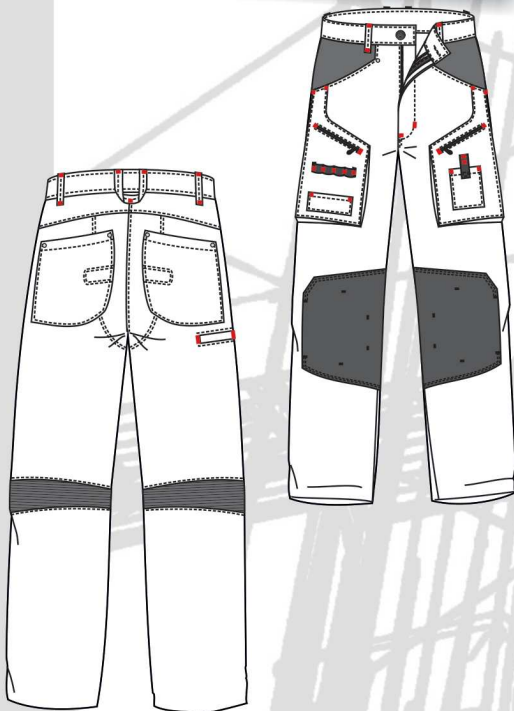


2 poches cavalières
 les fonds de poche contrastés

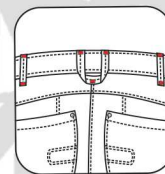


6 passants ceinture
 dont un en U au dos

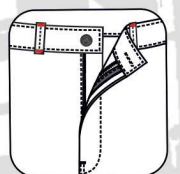


Braguette FAG

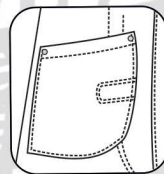


Poches arrières
 surpiqûres fantaisies
 rivets nickelés

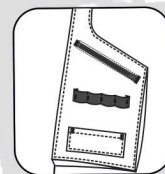


Poche cuisse zip apparent
 surpoche tresse noire 4 compartiments
 et petite poche

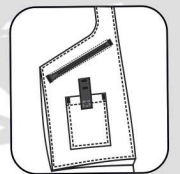


Poche cuisse zip apparent
 surpoche fermée tresse
 et velcro

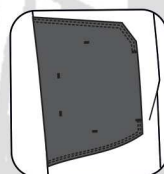

poche genouillère ouverture côté
 CORDURA® noir (livré
 sans mousse)

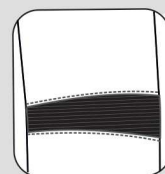

Bord côte noir d'aisance
 derrière les genoux

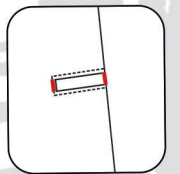

poche mètre
 passepoilée