

ECO PRO CL P 46 W 230 V E14

HALOGEN ECO PRO CLASSIC P | Halogenlampen, klassische Miniball-Form



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Stimmungsbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Spiegelbeleuchtung

Produktvorteile

- Einfacher Austausch gegen herkömmliche Glühlampen
- Gleiche angenehme Lichtqualität wie bei einer Glühlampe
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Enthält kein Quecksilber
- UV-Filter

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- 100 % dimmbar
- Perfekte Farbwiedergabe ($R_a : 100$)



Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	46.00 W
Nennspannung	230 V
Bemessungsleistung	46.00 W
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	60 W
Netzleistungsfaktor λ	1.00
Energieverbrauch	46 kWh/1000h


Photometrische Daten

Nennlichtstrom	700 lm
Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1	Warm White
Bemessungslichtstrom	700 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0.80

Lichttechnische Daten

Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s

Abmessungen & Gewicht

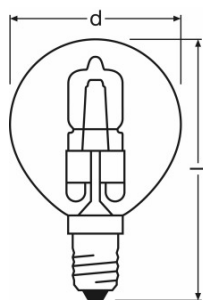

Produktgrafik

Durchmesser	45.0 mm
Gesamtlänge	77.0 mm
Länge	77.0 mm

Produktdatenblatt

Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	60.0 mm
Außenkolben	P45

Farben & Materialien


Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000 ¹⁾

¹⁾ Bei 1 min ein / 3 min aus

Zusätzliche Produktdaten

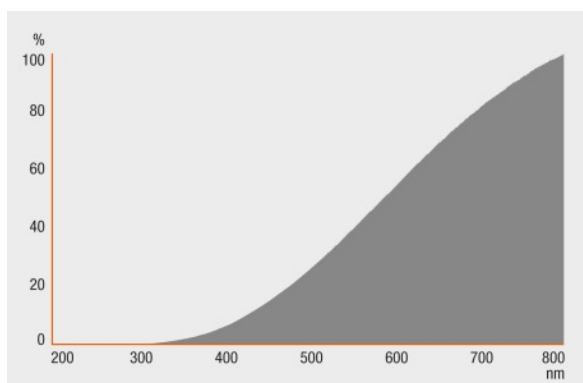

Strahlungsverteilung

Sockel (Normbezeichnung)	E14
--------------------------	-----

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja

Zertifikate & Standards

Produktdatenblatt

Energieeffizienzklasse	D
-------------------------------	---

Klassifikationen

ILCOS	HSGSP/C/UB-46-230-E14-60
Bestellnummer	64543 P PRO 46W

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4008321998309	-	8327119	4730100	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4008321998309	ECO PRO CL P 46 W 230 V E14	Faltschachtel 1	46 mm x 46 mm x 77 mm	0.16 dm ³	22.60 g
4008321998316	ECO PRO CL P 46 W 230 V E14	Versandschachtel 20	193 mm x 85 mm x 235 mm	3.86 dm ³	562.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.