

Universal Steckdosenleiste 5-fach (Typ E) mit Schalter

Art-Nr.: 0201x02052301 (1,5 m Zul.) | 0201x02052303 (3 m Zul.)


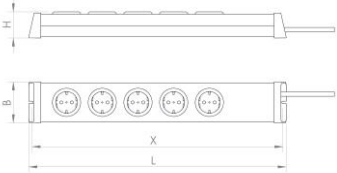


- Robustes Kunststoffprofil, grau
- Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund
- Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm
- 3 m Zuleitung mit Winkelstecker
- Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters
- Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit



Universal Steckdosenleiste 5-fach (Typ E) mit Schalter

Technische Daten

3.600 W Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
<p>Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm² Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ E (Mittenschutzkontakt) Schalter: 2-polig, beleuchtet (rot) Schutzart: IP20</p>		
 <p>(Abbildung ähnlich)</p>		
<p>Art.-Nr. 0201x02052301 (1,5 m Zul.) EAN 4012096021001 VPE 10 Art.-Nr. 0201x02052303 (3 m Zul.) EAN 4012096007821 VPE 10</p>		<p>462 x 74 x 47 mm Abmessung (L x B x H) 454 mm Befestigungsmaß (X)</p>