

PRODUKT DETAILS

ARTIKEL NUMMER: [14304GFRFB](#)



RAD DG 80X25/40 GL RUECKENLOCH-GH M22 BOHR.12 + FESTSTELLER

Rad Serie DG

Grauer Elastik-Vollgummiring, Radkern aus Kunststoff. Lagerung: Standard oder rostfreies Rollenkorblager; Nylon (Polyamid 6)-Lagerbuchse.
Lagerung: Buchse.


Gehäuse-Serie M22

Mittellast Gehaeuse Serie M22 mit Doppelkugellrunde
Finish: verzinkt-weiss.
Fuss-Feststeller in Nachlauf, zwei Aktionen, total stop.
Rueckenloch Gehaeuse fuer Bolzen 10-12 mm Durchm.



Technische Daten

Raddurchmesser	D	80 mm
Laufbreite	E	25,0 mm
Achsloch-Durchmesser	d	12 mm
Artikelgewicht		0,640 kg
Nabenlänge	L	40 mm
Gesamtbauhöhe	H	106 mm
Durchmesser der Befestigungsschraube	g	M10-12
Ausladung	F	33 mm
Gabelbreite	U	40 mm
Tragfähigkeit		55 kg

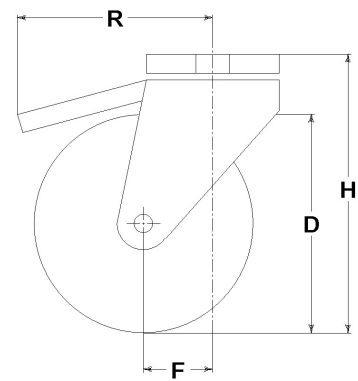

Artikel miteinander in Beziehung

Ersatzrad: [13104G](#)

Basisausführung: [14304GFB](#)

Ausführung mit Fadenschutz: [14304GPFFB](#)

Ausführung mit Fuß-Feststeller in Nachlauf und Fadenschutz: [14304GFRPFFB](#)

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN / EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Die angeführten Texte und der komplette Katalog in der neusten aktualisierten Version stehen in unserem Web-Site zur Verfügung www.lagspa.it. Die aufgeführten Maße, Beschreibungen, Merkmale und Abbildungen sind rein hinweisend und können jederzeit, ohne Vorankündigung verändert werden. Die abgebildeten Produkte sind nicht unbedingt im Lager verfügbar und verpflichten uns nicht zu ihrer Lieferung. Die von uns durchgeführten Abnahmeprüfungen beziehen sich auf Originalprodukte mit Originalzubehör: das teilweise Ersetzen einer Komponente durch andersartige Teile kann die Ergebnisse beeinträchtigen und läßt jede Garantie automatisch verfallen. **Für Sonderanwendungen wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst (sales@lagspa.it).**