



## Datenblatt

Best.-Nr.: 748-2112

DEUTSCH

# RS Pro Schwarze Geräteleitung, 0,5 mm<sup>2</sup> CSA, 1000 V 3 A 20 AWG, 100 m



*BS 4808*

### Kabelaufbau

#### Leiter

quadratisch (mm<sup>2</sup>)

Bauart

Standard-Ø (mm)

#### Isolierung

Stärke

Isolationsdurchmesser ( ±0,1 mm)

#### Verzinntes Kupfer

0,5

T0,2+ / -0,008 ×16

0,92


PVC

0,3

1,60

## Form

---

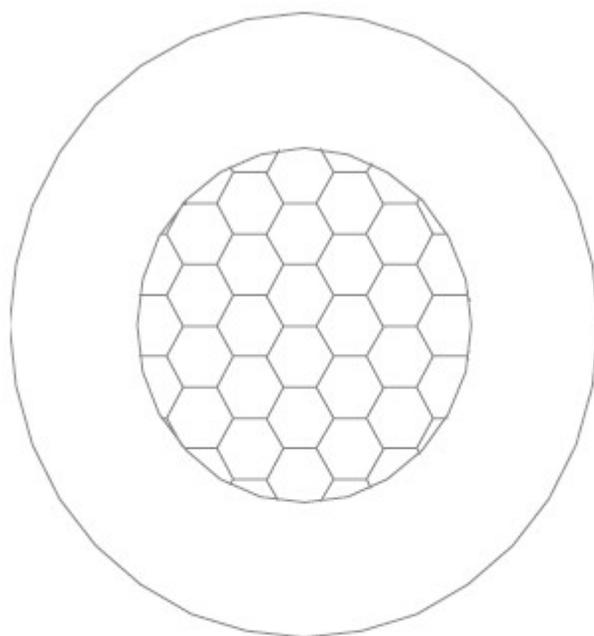

### Elektrische Eigenschaften

Max. Leiter-Gleichstromwiderstand bei 20 °C ( $\Omega/\text{km}$ )	<37,7
Min. Isolierungs-Gleichstromwiderstand bei 20 °C ( $\text{M}\Omega * \text{Km}$ )	200
Nenntemperatur ( $^{\circ}\text{C}$ )	85
Nennspannung (V)	1000