
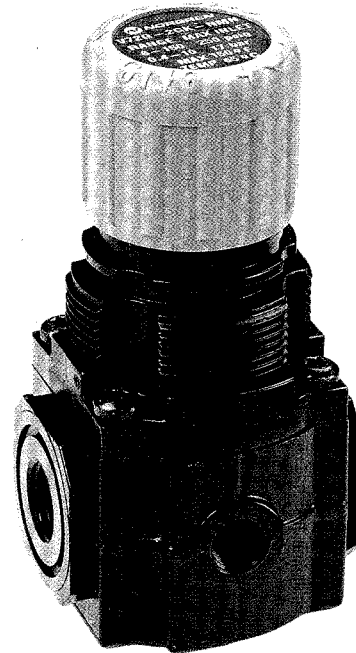


Druckbegrenzungsventile EXCELON®72 und 74

V72G, V74G
G1/4 bis G3/4

RS 239-0866

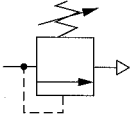

Technische Merkmale

Betriebsmedium:

Druckluft

Betriebsdruck:

17 bar max.

Gerätetemperatur:

-20°C* bis +65°C (V72)

-20°C* bis +80°C (V74)

* Bei Temperaturen unter +2°C bitte
Luftbeschaffenheit beachten

Regelbereich:

0,3 bis 10 bar Standard

0,3 bis 4 bar wahlweise (V72, V74)

0,2 bis 2 bar wahlweise (V72)

0,7 bis 17 bar wahlweise (V74)

Material

V72: Gehäuse Zink-Druckguß,

Endkappe Acetal, O-Ringe

synthetische Elastomere

V74: Gehäuse Alu-Druckguß,

Endkappe Acetal, O-Ringe

synthetische Elastomere

Anschluß	Regelbereich (bar)	Typ	Verschleißteil-satz	Gewicht (kg)
G1/4	0,3 bis 10	V72G-2GK-NMN	4209-03	0,33
G3/8	0,3 bis 10	V72G-3GK-NMN	4209-03	0,33
G3/8	0,3 bis 10	V74G-3GK-NMN	4384-700	0,82
G1/2	0,3 bis 10	V74G-4GK-NMN	4384-700	0,80
G3/4	0,3 bis 10	V74G-6GK-NMN	4384-700	0,78

Alternative Ausführungen

V7★G-★G★-N★N

Regelbereich	
0,2 bis 2 bar	C (V72)
0,3 bis 4 bar	F
0,7 bis 17 bar* (Knebel)	S (V74)

* Die Bestellnummer ändert sich für die Betätigung mit Knebel zusätzlich an der 7.Stelle 'T' z.B. V74G-6GT-RSN

Druckbegrenzungsventile EXCELON®72 und 74


V72G, V74G
G 1/4 bis G 3/4

Zubehör

Serie	Universal-Befestigungswinkel	Befestigungswinkel	Manometer Anschluß R1/8	Panel Mutter	Verstellsperre	Gewindeflansch	Quikclamp®	Quikclamp® mit Befestigungswinkel
V72G	4224-50	74316-50	18-013-885 (6 bar) Ø 40mm 18-013-989 (10 bar) Ø 40mm	4248-89	4255-51	4215-08 - G1/4 4215-09 - G3/8	4214-51	4214-52
V74G	4324-50	-	18-013-012 (6 bar) Ø 50mm 18-013-013 (10 bar) Ø 50mm 18-013-014 (25 bar) Ø 50mm	4348-89	4355-50	4315-10 - G3/8 4315-11 - G1/2 4315-12 - G3/4	4314-51	4314-52


Abmessungen

V72G

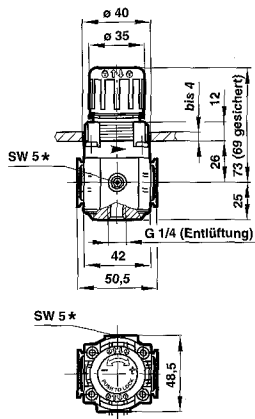


* Manometeranschluß Rc 1/8


Universal-Befestigungswinkel

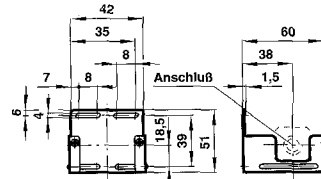


Quikclamp® mit Befestigungswinkel

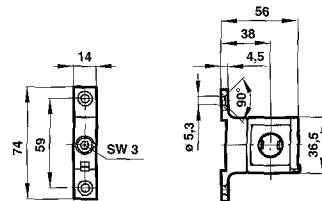

Befestigungswinkel

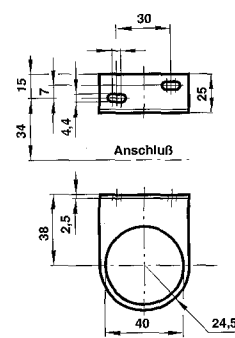


V74G

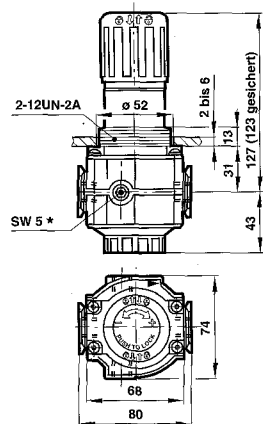


* Manometeranschluß Rc 1/8

R74 mit Knebel (0,7 bis 17 bar)

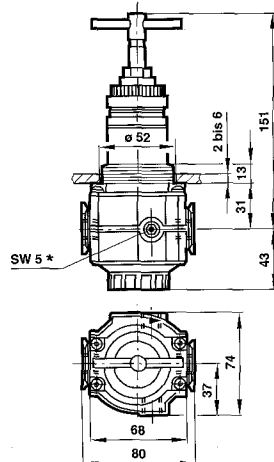

Universal-Befestigungswinkel

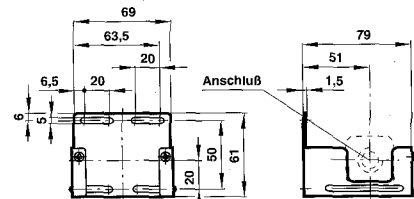

Quikclamp® mit Befestigungswinkel

