 


AN00, Silencieux, applications générales, millimètres, Standard AN500-06

Fiche technique

Les silencieux de la série AN offrent plusieurs modèles et une contre-pression faible le tout avec une conception compacte et facile à monter. Le modèle à haute réduction du bruit réduit les bruits de plus de 35 dB(A) et le boîtier est en matière ignifuge et répond à la norme UL94-V0. La série AN est disponible avec un taraudage R(PT) ou NPT.




Silencieux

Standard Specifications

Modèle	AN500-06 (Taille 5-Standard, Réduction du Bruit-Standard (30 dB), Orifice 3/4)
Pression du fluide	Compressed Air
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	5 °C
Réduction du bruit	25-35 dB
Surface effective	160 mm ²
Weight	0.018 Kg

Dimensions

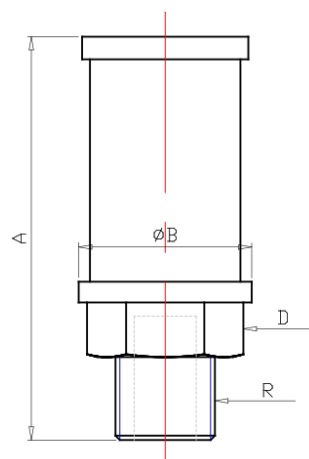

Information supplémentaire

Catalogue

[AN_FR.pdf](#)