

Master Slave 5-fach


Artikel-Nr.: 0211x02052301

- Robustes Kunststoffprofil, grau
- 90° gedrehte Steckdosen Typ E (Französischer Standard)
- Abstände der Steckdosen: 64 mm
- 1,5 m Zuleitung und Winkel-Stecker
- Elektronische Schaltautomatik M/S mit Schaltschwelleneinstellung
- Optische Funktionsanzeige für M/S Funktion
- Erhöhte Sicherheit durch integrierten Kinderschutz
- Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit

Technische Daten

Anschlusswerte:	250 V~, 16 A, 50 Hz, 3.600 W
Zuleitung:	1,5m H05VV-F 3G 1,5 mm ²
Stecker:	CEE 7/7 Stecker, abgewinkelt Typ EF
Steckdosen:	Mittenschutzkontakt Typ E
Schaltswelle:	einstellbar 7 -100 W
Eigenverbrauch:	< 0,6 W
Abmessung:	462 x 74 x 47 mm (L x B x H)
Befestigungsmaß X:	454 mm

EAN: 401209600494 3
VPE: 10 St.

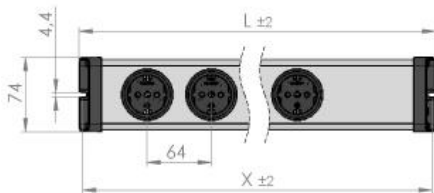

VARIO®
LINEA