

アクチュエ  
ーター

販売事業者  
Rs-online



45-2234.11J0.000



<https://rs-online.eao.com/component/45-2234.1...>

お客様の製品:

---



## 45-2234.11J0.000 アクチュエーター

読み込み中...

### 前面

フロント寸法:	Ø 29,5 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

### 取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

### 操作・表示部分

レンズ 色:	青
レンズ 素材:	プラスチック
レンズ 照光:	照光用
レンズ 形状:	フラッシュ
レンズ 外観:	透明
レンズ 種類:	フロントベゼルレベル
照光 色:	青

### 機械的特性

スイッチング動作:	オルタネイト
スイッチング方式:	スローメーカースイッチングエレメント

機械の寿命: 50万回操作  
使用周波数: 最大 1 800/h  
重量: 0.024 kg

#### 周辺条件


IP前面保護等級: IP66、IP67、IP69K  
使用温度: - 25 ° C ~ + 70 ° C  
保存温度: - 40 ° C ... + 80 ° C  
耐衝撃性: IEC 60068-2-27に準拠 : 正弦波半波 50 g / 11 ms  
耐振動性: IEC 60068-2-6に準拠 : 20 ~ 500 Hz: 5 g  
耐候性: IEC 60721に準拠した動作時 : 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

#### 認証


REACH: REACH compliant  
RoHS: RoHS compliant

#### その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, フラッシュ, 照光用, 青, プラスチック, 透明, 丸形, 黒, プラスチック, オルタネイト, IP66、IP67、IP69K, 青  
ハウジング 色: 黒  
ハウジング 材質: プラスチック  
製品属性: プッシュリリース  
ヒント: プッシュリリース  
配線図:

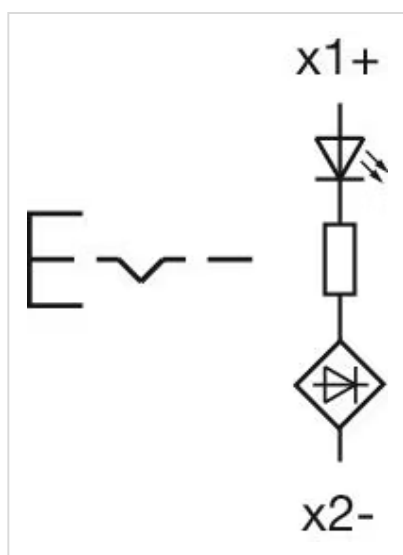

マウントカットアウト:

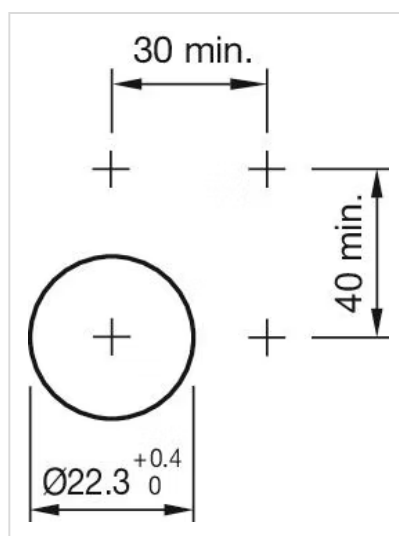

寸法図:

