

CB-...-DT

Coupe-boulons bras forgés SAMTITAN coupe déportée

BÂTIMENT



Description

Bras forgés pour une résistance parfaite aux conditions extrêmes des chantiers.

Poignées gainées pour une prise en main confortable.

Réglage rapide de l'écartement de la lame avec une seule vis.

Lames forgées indéformables et assemblées par rivetage.


Coupe tous les types de profils.

Capacités :

C1 : 60 kg/mm²

C2 : 80 kg/mm²

Données techniques

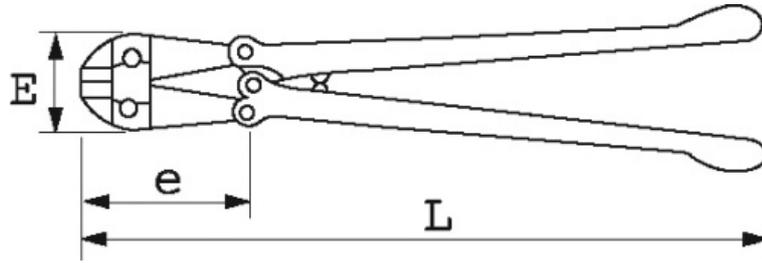

Caractéristiques de l'article référence : CB-0-DT

C1 60 kg/mm²	9	C2 80 kg/mm²	8
C3 110 kg/mm²	-	C4 140 kg/mm²	-
E (mm)	70	e (mm)	118
L (mm)	460	L"	18
I (mm)	120	H (mm)	30
Poids (kg)	1,62	Lames de rechange	CB-0-DL
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : CB-1-DT

C1 60 kg/mm²	10	C2 80 kg/mm²	9
C3 110 kg/mm²	-	C4 140 kg/mm²	-
E (mm)	86	e (mm)	137
L (mm)	610	L"	24
I (mm)	110	H (mm)	40
Poids (kg)	2,83	Lames de rechange	CB-1-DL
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : CB-2-DT

C1 60 kg/mm²	12	C2 80 kg/mm²	11
C3 110 kg/mm²	-	C4 140 kg/mm²	-
E (mm)	102	e (mm)	155
L (mm)	760	L"	30
I (mm)	160	H (mm)	40
Poids (kg)	4,1	Lames de rechange	CB-2-DL

Garantie Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : CB-3-DT

C1 60 kg/mm²	14	C2 80 kg/mm²	12
C3 110 kg/mm²	-	C4 140 kg/mm²	-
E (mm)	114	e (mm)	177
L (mm)	885	L"	36
I (mm)	160	H (mm)	50
Poids (kg)	6,25	Lames de rechange	CB-3-DL
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : CB-4-DT

C1 60 kg/mm²	16	C2 80 kg/mm²	14
C3 110 kg/mm²	-	C4 140 kg/mm²	-
E (mm)	124	e (mm)	200
L (mm)	1050	L"	42
I (mm)	185	H (mm)	50
Poids (kg)	8,1	Lames de rechange	CB-4-DL
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne

BÂTIMENT




Les outils Indispensables SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2021

[Consulter le catalogue](#)

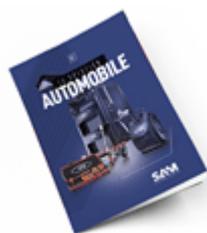

Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)