

## 特点

- RJ45 连接器
- 易于连接
- 2 米电缆长度

# RS Pro 插线插头到插头 CAT6 utp 2M 电缆

RS 号: 2055985



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 产品说明

### 特点和优势

- 易于连接
- RJ45 连接器
- 02 米电缆长度

## 一般规格

电缆类型	圆形电缆
颜色	蓝色
连接器类型	插头到插头
安装类型	自由悬挂（直插式）
位置数	8P8C（RJ45、以太网）
风格	CAT6
工作温度	-25°C ... +75°C

## 材料规格

RJ45 插头金属外壳	铜合金、镀镍
RJ45 插头塑料外壳	透明聚碳酸酯
触点镀层	镀金
RJ45 插头触点	磷青铜、镀金
模块化引导	pvc 蓝色

## 电缆规格

电缆长度 - I	2 米
电线横截面	24 AWG
电缆护套	pvc
电缆类型	Cat6 无屏蔽双绞线
电缆护套颜色	蓝色

## 保护类别


保护等级

IP20

## 其他信息

自定义关税号

85369090

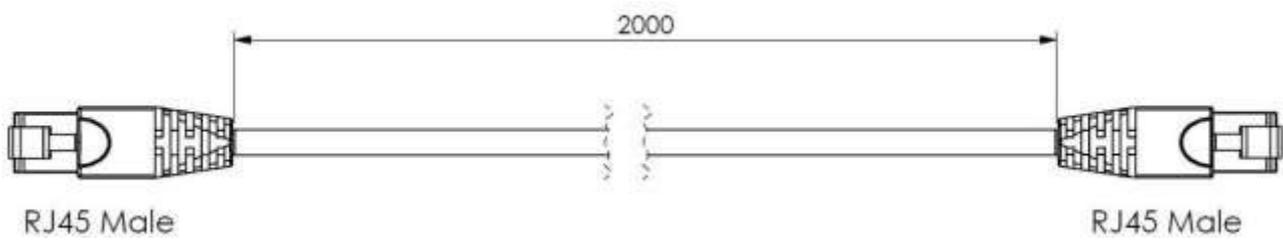

所有尺寸均以 mm 为单  
位。