




Boîtier standard en ABS

Référence ROSE: 09162409

Référence RS: 501159

Boîtier standard en ABS, couvercle et embase vissés à l'aide de vis imperdables en acier inoxydable, avec système tenon/mortaise

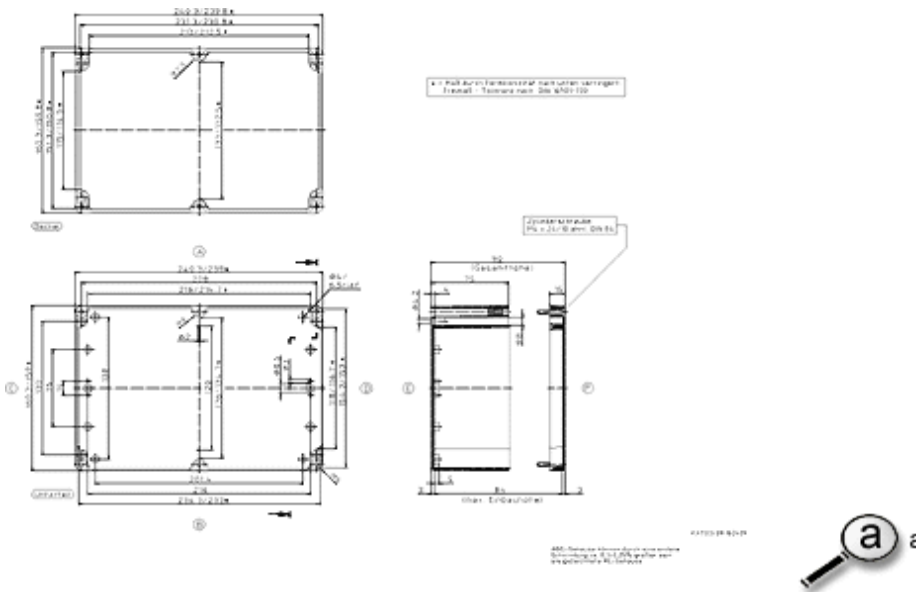

## Agréments:



Underwriters  
Laboratories inc UL  
508 Prüf-Nr.  
E66473



Underwriters  
Laboratories inc UL  
50



Canadian Standard  
Association

## Données techniques

**Matière: ABS**

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Protection            | IP 66                           |
| Résistance de surface | 4 x 10 EXP 14 Ohm               |
| Rigidité diélectrique | 24 KV/mm                        |
| Isolation             | totale                          |
| Autoextinguibilité    | HB                              |
| Reprise d'humidité    | max. 0,2 %                      |
| Toxicité des vapeurs  | sans halogène                   |
| Tenue en température  | - 40°C à + 80°C                 |
| Couleur               | gris clair, comparable RAL 7035 |
| Couleur spéciale      | sur demande                     |

## Accessoires:

Plaque de montage, pattes de fixation extérieures, vis moletée, charnière extérieure, version CEM