

# Item Based Datasheet

## Manometro a molla tubolare 212.20

Modelcode type: 212.20

Item number: 48768430

### Manometro a molla tubolare 212.20

Esecuzione	EN 837-1
Diametro	100 mm
Classe di precisione	Classe 1,0
Campo scala	0...40 bar
Unità di misura della scala esterna	bar
Attacco al processo	G1/2B
Posizione dell'attacco	Radiale

### Materiali

Movimento	Lega di rame
Quadrante	Alluminio, bianco
Lancetta	Standard
Materiale della cassa	Acc-Ni-Cr
Trasparente	Vetro piano
Anello	anello a baionetta, Acc-Ni-Cr
Riempimento della cassa	Senza riempimento

### Condizioni operative


Temperatura ambiente -40 ... +60 °C  
consentita

Grado di protezione IP54

### Opzioni

### Certificato di collaudo 2.2 sec. EN10204

Certificato	Certificato di collaudo EN 10204 2.2
Lingua del certificato	Inglese e Francese
Certificato per	manometro
Test e certificati specifici dettagliati	Certificato del materiale Parti metalliche a contatto con il fluido

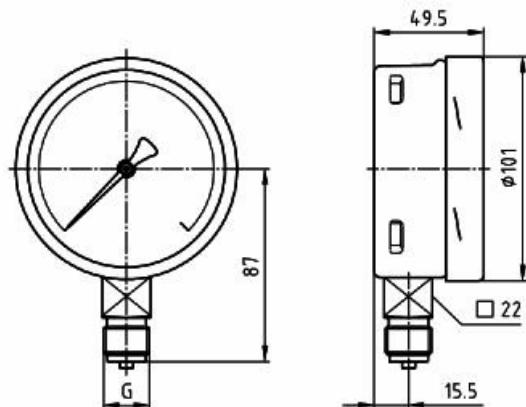

# Item Based Datasheet

**Manometro a molla tubolare 212.20**

**Modelcode type:** 212.20

**Item number:** 48768430

## Certificato di collaudo 3.1 sec. EN10204

Certificato	Certificato di ispezione EN 10204 3.1
Lingua del certificato	Inglese e Francese
Certificato per	manometro
Test e certificati	Accuratezza
specifiche dettagliata	elenco dei valori singoli

## Codice etichetta

Etichetta	WIKA standard senza / con Tag number
Lingua dell'etichetta	Tedesco