

AS-Interface Funktionsmodul LOGO! Standard-Slave
IP20 4DI/4DQ einsetzbar für Geräteserie 0BA6 und
0BA7



Allgemeine technische Daten:

Ausführung des Produkts		AS-Interface Anschaltung für LOGO!
Typ		4 Eingänge (virtuell) / 4 Ausgänge (virtuell)
Ausführung des Slave-Typs		Standard-Slave
Versorgungsspannung DC	V	24
Statusanzeige Anzeige AS-Interface/Diagnose		Dual-LED grün/rot

Eingänge:

Anzahl der Digitaleingänge		4
----------------------------	--	---

Ausgänge:

Anzahl der Digitalausgänge		4
----------------------------	--	---

Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur während Betrieb	°C	0 ... 55
Schutzart IP		IP20

Mechanische Daten:

Breite	mm	36
Höhe	mm	90
Tiefe	mm	58

Befestigungsart

auf Hutschiene

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung

Prüfbescheinigungen



CSA



UL



EG-Konf.

[Sonstige](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

Schiffbau

sonstiges



ABS



LRS



PRS



RINA



RMRS



ASi

sonstiges

[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=3RK1400-0CE10-0AA2>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1400-0CE10-0AA2>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RK1400-0CE10-0AA2&lang=de

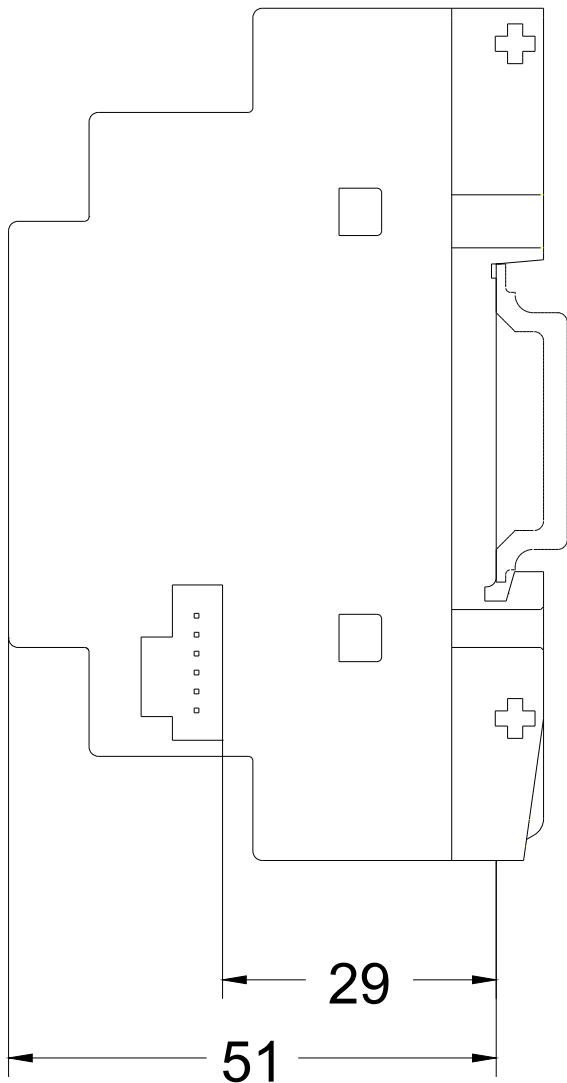

letzte Änderung:

07.05.2019

