

## ハウジング - HC-B 6-AML - 1771134

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です  
(<http://phoenixcontact.jp/download>)




HEAVYCONパネル取付けベースB6、シングルロッキングラッチ付き、高さ29 mm、平型ガスケット付き

### 特長

- ✓ 金属仕様よりも低コスト
- ✓ 軽量
- ✓ 結露リスクが低い
- ✓ 両方のコンタクトインサートPEシートはスリーブハウジングに組み込まれている金属製フレームで接続
- ✓ 金属製のはめ込みでPEコンタクトとアングル型プラグが接触
- ✓ 耐腐食性あり



### 基本情報

梱包	10 pc
GTIN	 4 017918 035877
1個あたりの重量 ( 梱包を含まない )	90.95 g
関税	85389099
生産国	ドイツ

### 技術データ

#### 寸法

高さ	29 mm
幅	43 mm
長さ	80 mm
組立カットアウト長さ	52 mm
組立カットアウト幅	35 mm

#### 環境条件

ハウジングの保護等級 ( IP )	IP65 (接続時)
使用周囲温度	-40 °C ... 125 °C

#### その他

# ハウジング - HC-B 6-AML - 1771134

## 技術データ

### その他

注記	コンタクトインサートHC-B6、BB10、DD24、M用
タイプ	B6
ハウジングの型式	パネル取付けベース
ロックタイプ	シングルロックラッチ付き
トルク	1.5 Nm ... 2 Nm (ネジ取付け)
ネジ接続式	なし
ハウジングの材質	アルミ ダイカスト
ハウジング表面材質	パウダーコート、灰色
ロック材料	ステンレス、ハンドル : PA
グリップボディインターロック材質	PA

## 分類

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202

### ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

## 認証

### 認証

---

### 認証

### EAC

# ハウジング - HC-B 6-AML - 1771134

## 認証

防爆認証

提出した認証

## 認証の詳細

EAC

## アクセサリ

アクセサリ

ハウジングラッチ

ハウジングブラケット - HC-B 6-LB - 1584211




タイプB6の標準ハウジング用交換用プラスチック製シングルロッキングラッチ

## 図面

配線図




外形寸法

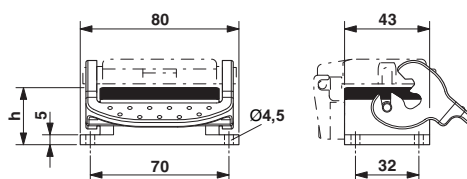

寸法図

## ハウジング - HC-B 6-AML - 1771134

外形寸法

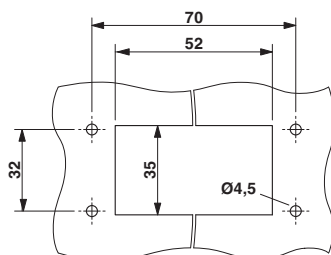

パネル加工図

---

Phoenix Contact 2015 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>