




RS 型號 5167827

RS PRO 热敏电阻器 10Ω

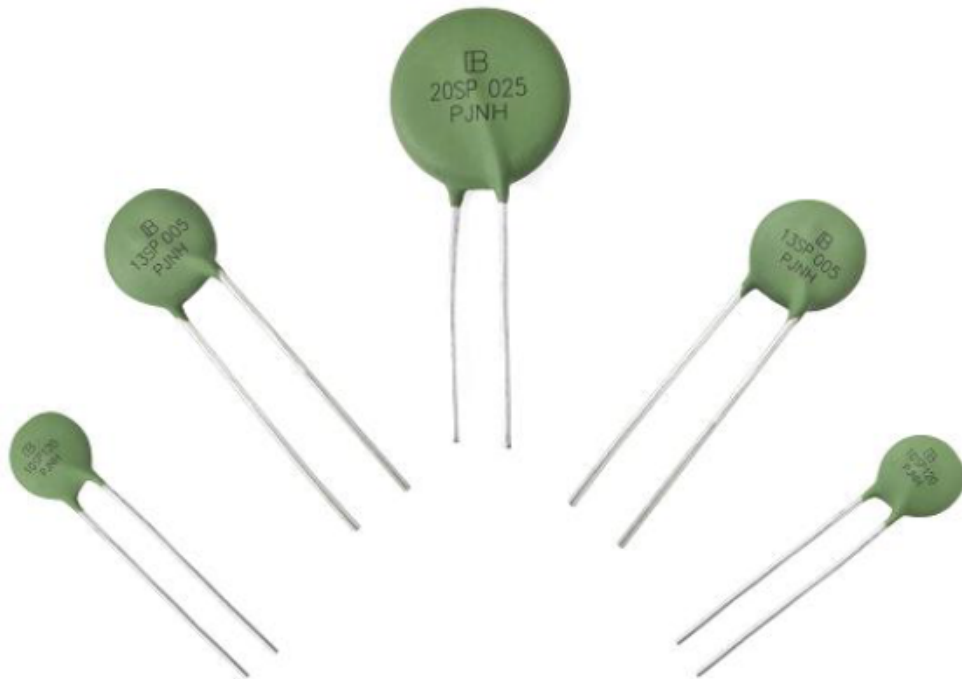



产品技术参数

属性	数值
温度系数类型	NTC
热时间常数	103s
电阻值@25°C	10 Ω
容差	±20%
应用	保护
深度	6mm
尺寸	15 (Dia.) x 6mm
最高工作温度	+200°C

印刷电路板安装金属氧化物陶瓷突入电流抑制器系列，在低温且初始开关打开时，可提供高串联阻抗和限制电流

在设备升温时，阻抗逐渐降低，以允许正常电流流动

当电源关闭时，设备迅速冷却，并恢复高阻抗

适合于开关模式电源、小型电动机、白炽灯、变压器等等

