

# センサ/アクチュエータケーブル - SAC-12P-MS/ 1,0-35T/MS SH SCO - 1446728

このPDF文書に表示されているデータはフニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です  
(<http://phoenixcontact.jp/download>)

センサ/アクチュエータケーブル, 12-極, PUR/PVC, 黒RAL 9005, シールド対応, プラグ ストレート M12 SPEEDCON, Aコーディング, 上 ソケット ストレート M12 SPEEDCON, Aコーディング, ケーブル長: 1 m



## 基本情報

梱包	1 pc
最低注文数	50 pc
GTIN	 4 046356 640282
1個あたりの重量 ( 梱包を含まない )	132.6 g
関税	85444290
生産国	ドイツ
注意	受注生産 (返品不可)

## 技術データ

### 寸法

ケーブルの長さ	1 m
未結線導体のむき線長さ	35 mm

### 環境条件

保護等級	IP65
	IP67

### その他

定格電流 ( 40°C 時 )	1.5 A
定格電圧	30 V
極数	12
接触抵抗	≤ 5 mΩ
絶縁抵抗	≥ 100 MΩ
コーディング	A - 標準
状態表示	なし
サージ電圧カテゴリ	II
汚染度	3

### 部材

# センサ/アクチュエータケーブル - SAC-12P-MS/ 1,0-35T/MS SH SCO - 1446728

## 技術データ

### 部材

UL94難燃性クラス	V0
コンタクト材質	CuZn
コンタクト表面材質	Ni/Au
コンタクトキャリア材質	PA 66
ハウジング材質	TPU、難燃性、自己消火型
ローレット材質	亜鉛ダイカスト (ニッケル合金)
シーリング材	NBR

### 分類

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27060300
eCl@ss 5.1	27061804
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27279218

#### ETIM


ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501


### 図面

配線図

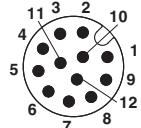

M12オスコネクタのピンアサイン、12極、オス側


配線図

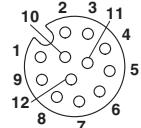

M12のピンアサイン、12極、メス側


## センサ/アクチュエータケーブル - SAC-12P-MS/ 1,0-35T/MS SH SCO - 1446728

外形寸法

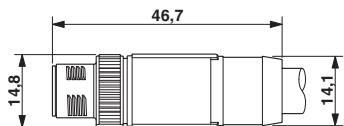


M12 SPEEDCONコネクタ、ストレート、シールド対応

外形寸法

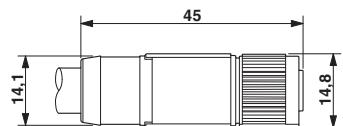

ソケットM12-SPEEDCON、ストレート、シールド対応

回路図

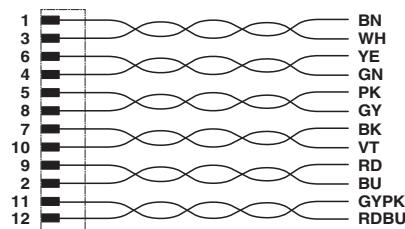

M12プラグのコンタクト配列