


# Y型快插接头

## NPQP-Y-Q6-Q4-FD-P10

产品代号: 133124

FESTO

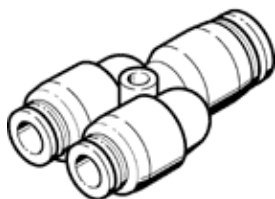

### 技术参数

| 特性           | 值                            |
|--------------|------------------------------|
| 尺寸           | 标准                           |
| 额定尺寸         | 2.3 mm                       |
| 包装数量         | 10                           |
| 设计结构         | 推/拉原理                        |
| 和温度相关的工作压力   | -0.95 ... 10 bar             |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气                |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 4 – 超强腐蚀影响                   |
| 食品安全         | 参见补充材料信息                     |
| 环境温度         | -20 ... 60 °C                |
| 产品重量         | 8.5 g                        |
| 气动连接, 气口 1   | 用于6mm 气管外径                   |
| 气动连接, 气口 2   | 用于气管外径 4 mm                  |
| 材料备注         | 含有PWIS 物质<br>符合 RoHS         |
| 材料信息, 壳体     | PP                           |
| 材料信息, 气管固定爪  | 高合金钢, 耐腐蚀                    |