


CHIAVI A BUSSOLA IN POLLICI CON BOCCA POLIGONALE

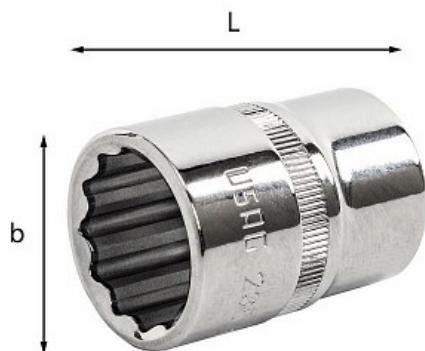

235 1/2 PN

ISO 1174-1

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione cromata

Dettagli famiglia

Codice	Bocca poligonale "	b mm	L mm
U02352053	3/8	14,7	36
U02352054	7/16	16,5	36
U02352055	1/2	18,9	36
U02352057	9/16	20,2	36
U02352058	19/32	21,4	36
U02352059	5/8	22,6	36
U02352060	31/32	24,1	36
U02352061	11/16	24,6	36
U02352062	3/4	27	36
U02352064	13/16	28,6	38

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Codice	 Bocca poligonale "	b mm	L mm
U02352065	7/8	30,4	38
U02352067	15/16	32,7	38
U02352068	1	34,7	38
U02352069	1 1/16	36,6	44
U02352070	1 1/8	38,7	44
U02352071	1 3/16	40,4	44
U02352072	1 1/4	42,5	44

Serie / Configurazioni

Articoli



519 M 612MPA - Modulo in spugna bicolore assortito (35 pz)



519 M 612MPB - Modulo in spugna bicolore assortito (35 pz)



519/606CAPOL - Modulo in termoformato assortito (15 pz)



519/606CBPOL - Modulo in termoformato assortito (15 pz)

Articoli



606 1/2 APOL - Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali in pollici (15 pz)



606 1/2 BPOL - Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali in pollici (15 pz)



612 1/2 MPA - Assortimento in cassetta di lamiera con bussole poligonali (35 pz)



612 1/2 MPB - Assortimento in cassetta di lamiera con bussole poligonali (35 pz)