



**NKI40/20-TV-XL** [↗](#)

Roulement à aiguilles

Roulements à aig. NKI, série légère

X-life

Information technique

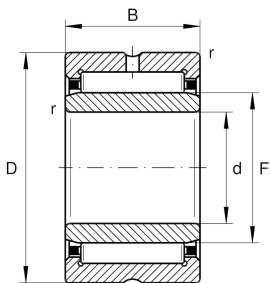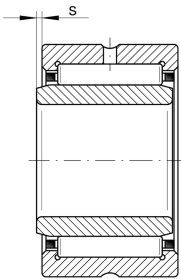

Votre alternative produit actuelle

Cage	TV	Cage plastique en PA66
jeu radial	CN (Group N)	Normal internal clearance
revêtement	Sans	

dimensions principale & données de performance

d	40 mm	Alésage
D	55 mm	Diamètre extérieur
B	20 mm	Largeur
C _r	35.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	62.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	11.000 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	10.200 1/min	Limiting speed
n _{gr}	5.600 1/min	Vitesse de base
≈m	0,134 kg	Poids

Dimensions

F	45 mm	Diamètre de piste bague intérieure
r _{min}	0,3 mm	Dimension minimum de chanfrein
s	0,5 mm	Déplacement axial



Plage de température

T_{\min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T_{\max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement