


Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2013 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az elektronikus kijelzők energiacímkezéséről

| | Paraméter | Paraméter vagy érték és pontosság | Mértékegység |
|-----|---|--|-----------------|
| 1. | A szállító neve vagy védjegye | IYAMA CORPORATION | |
| | A szállító címe | IYAMA CORPORATION, Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL | |
| 2. | Modellazonosító | TF2238MSC-B1 | |
| 3. | Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikataromány (SDR) esetében | D | |
| 4. | A bekapcsolt üzemmód energiaigénye szabványos dinamikataromány (SDR) esetében | 12,9 | W |
| 5. | Energiahatékonysági osztály nagy dinamikataromány (HDR) esetében | Nem alkalmazandó | |
| 6. | A bekapcsolt üzemmód energiaigénye nagy dinamikataromány (HDR) megléte esetén | Nem alkalmazandó | W |
| 7. | Energiaigény kikapcsolt üzemmódban (adott esetben) | 0,3 | W |
| 8. | Energiaigény készenléti üzemmódban (adott esetben) | 0,4 | W |
| 9. | Energiaigény hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (adott esetben) | Nem alkalmazandó | W |
| 10. | Elektronikus kijelző kategóriája | Monitor | |
| 11. | Képarány | 16 : 9 | |
| 12. | Képernyőfelbontás | 1 920 x 1 080 | pixels |
| 13. | Képátló | 54,5 | cm |
| 14. | Képátló | 21 | hüvelyk |
| 15. | Látható kijelzőfelület | 12,5 | dm ² |
| 16. | Alkalmazott paneltechnológia | LED LCD | |
| 17. | Automatikus fényerőszabályozó (ABC) rendelkezésre áll | Nem | |
| 18. | Hangfelismerő érzékelő rendelkezésre áll | Nem | |
| 19. | Jelenlétérzékelő rendelkezésre áll | Nem | |
| 20. | Képfrissítési frekvencia (alapértelmezett) | 60 | Hz |
| 21. | A szoftver- és firmware-frissítések minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva) | 8 | Évek száma |
| 22. | A tartalék alkatrészek minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva) | 7 | Évek száma |
| 23. | Garantált terméktámogatás minimális időtartama | 7 | Évek száma |

| | | | | |
|-----|--|---|---|------------|
| | A szállító által vállalt általános jótállás minimális időtartama | | 3 | Évek száma |
| 24. | A tápegység típusa | Belső | | |
| 25. | Külső tápegység (nem szabványos, és a termékdobozban található) | | | |
| | <i>i</i> | - | | |
| | <i>ii</i> | Bemeneti feszültség | - | V |
| | <i>iii</i> | Kimeneti feszültség | - | V |
| 26. | Szabványos külső tápegység (vagy annak megfelelő, ha a termékdoboznak nem része) | | | |
| | <i>i</i> | - | | |
| | <i>ii</i> | Előírt kimeneti feszültség | - | V |
| | <i>iii</i> | Előírt szállított áramerősség (minimum) | - | A |
| | <i>iv</i> | Előírt áramfrekvencia | - | Hz |

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 01/05/2023

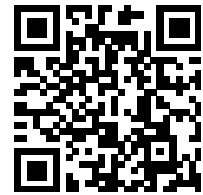

EPREL-nyilvántartási szám: 1518603

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1518603>

Szállító: iiyama corporation (Gyártó)

Weboldal:

Ügyfélszolgálat:

Név: IYAMA CORPORATION

Weboldal: <https://iiyama.com/>

E-mail: annie.hsu@iiyama.com

Telefonszám: +31-20-446-0404

Cím:

Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp
Hollandia