
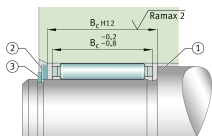


K10X13X10-TV

Cage à aiguilles

Cage à aiguilles K..-TV, à une rangée

Information technique

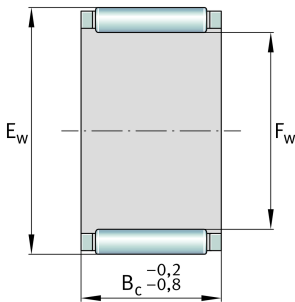

Votre alternative produit actuelle

Cage	TV	Cage plastique en PA66
------	----	------------------------

dimensions principale & données de performance

F _w	10 mm	Alésage des aiguilles jointives
E _w	13 mm	Diamètre extérieur aiguilles jointives
B _c	10 mm	Largeur
C _r	4.750 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	5.500 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	760 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	29.500 1/min	vitesse limite
n _{gr}	24.900 1/min	Vitesse de base
m	1,57 g	Poids

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.



Caractéristiques



Effort radial



Lubrification à la graisse



lubrification à l'huile



Ouvert



Faible encombrement